


Plug & Play™ 主干光缆

CORNING

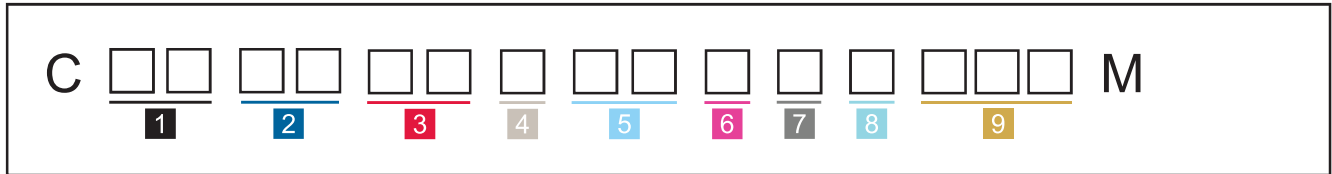

- 1** 选择一端MPO连接器类型
93 = MTP® MM 连接器 (带针)
75 = MTP MM 连接器 (不带针)
M5 = MPO MM 连接器 (带针)
M6 = MPO MM 连接器 (不带针)
89 = MTP SM 连接器 (带针)
90 = MTP SM 连接器 (不带针)
M7 = MPO SM 连接器 (带针)
M8 = MPO SM 连接器 (不带针)

- 2** 选择另一端MPO连接器类型
和1 相同

- 3** 选择光纤芯数
12 = 12 芯
24 = 24 芯
48 = 48 芯
72 = 72 芯
96 = 96 芯
E4 = 144 芯

- 4** 选择光纤类型
T = 50 μm 多模 (OM3)
Q = 50 μm 多模 (OM4)
G = 单模 (OS2)

- 5** 选择光缆类型
MP = OFNP
MZ = LSZH™

- 6** 选择一端分支长度
A = 24 英寸 [600mm]
(+3/-0 英寸 [76mm]).
B = 36 英寸 [900mm]
(+3/-0 英寸 [76mm]).

- 7** 选择另一端分支长度
和6 相同

- 8** 选择主干极性
U = 通用极性
X = 通用极性延长
P = 直通型

- 9** 选择光缆长度 (分支到分支)
001 – 100米

康宁光通信中国 • 上海市漕河泾高科技开发区桂鲁路111号立明大厦3楼 (200233)

电话: +86 21 5450 4888 • 传真: +86 21 5427 7898 • www.corning.com/opcomm/cn

康宁光通信保有改进、提高和修改康宁光通信产品的功能和规格的权利, 恕不另行通知。康宁光通信的完整商标列表可在 www.corning.com/opcomm/trademarks 上获得。其他所有商标均为其各自所有者所有。康宁光通信通过了ISO 9001认证。© 2020, 2021 康宁光通信版权所有 LAN-2705-ZH 21年9月