

CORNING

EDGE™ 解决方案组件

基于12芯的主干光缆 (12-144 芯)

数据中心网络
主干网



主干光缆 G7575yyQLZ88UxxxM (yy = 光纤芯数, xxx = 光缆长度)

系统设备
接口解决方案




EDGE™ MTP® 到 LC 模块
ECM-UM12-05-93Q



EDGE 可转换极性双工
LC 集成式联合尾套跳线
E797902QNZ20xxxM
(xxx = 分支到 MTP 光缆长度)



EDGE MTP
48 芯适配器面板
EDGE-CP48-E3

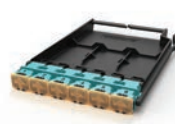

EDGE MTP
72 芯适配器面板
EDGE-CP72-U3



EDGE 分支跳线
H937912QLZ-JAxxxM
(xxx = 跳线长度)



EDGE 12 芯
MTP 到 MTP 跳线
J757512QEZ-NBxxxM

汇聚和保护
接口解决方案



EDGE 01U 配线箱
EDGE-01U



EDGE 01U 配线箱
EDGE-01U-SP



EDGE 02U 配线箱
EDGE-02U



EDGE 04U 配线箱
EDGE-04U

	特性	EDGE™ 解决方案
机柜	最大容量7英尺(44U)	采用2芯LC连接器可达到6336芯
		采用12芯 MTP® 连接器可达到25344 芯
光纤	1U 容量	采用2芯LC连接器可达到96芯， 48个双工端口
		采用12芯 MTP连接器可达到384芯， 48个MTP端口
	1U-SP 容量	采用2芯LC连接器可达到144芯
		采用12芯 MTP连接器可达到576芯
	2U 容量	采用2芯LC连接器可达到288芯
		采用12芯 MTP连接器可达到1152芯
	4U 容量	采用2芯LC连接器可达到576芯
		采用12芯 MTP连接器可达到2304芯
模块/面板	1U 容量	12
	2U 容量	24
	4U 容量	48
其他特性	安装选项	机架式安装
	托盘类型	滑动式托盘

CORNING

康宁光通信中国·上海市漕河泾高科技开发区桂箐路111号立明大厦3楼 (200233)
 电话: +86 21 5450 4888 • 传真: +86 21 5427 7898 • www.corning.com/cn/zh.html

康宁光通信保留改进、提高和修改康宁光通信产品的功能和规格的权利，恕不另行通知。康宁光通信的完整商标列表可在 www.corning.com/opcomm/trademarks 上获得。其他所有商标均为其各自所有者所有。康宁光通信通过了ISO 9001认证。© 2021康宁光通信 版权所有 LAN-1405-ZH / 2021年5月