


# Composants des solutions EDGE8™

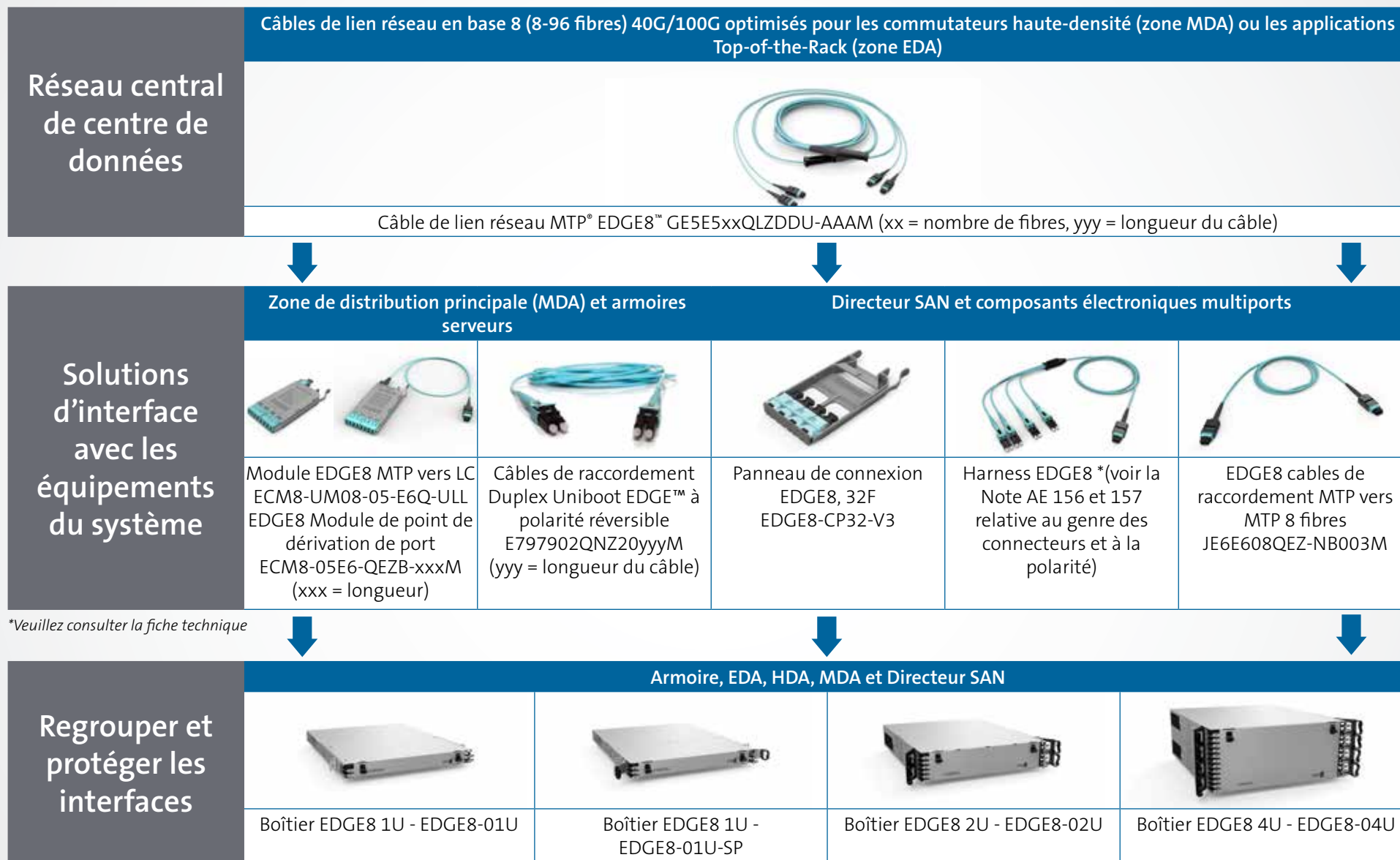

# Composants des solutions EDGE8™

	Caractéristique	Solutions EDGE8™
Rack	Capacité maximum par rack 42U de 7 pi	6 048 fibres avec connecteurs LC Duplex Uniboot
		24 192 fibres avec connecteurs MTP® 8 fibres
Fibre Optique	Capacité sur 1U	144 fibres avec connecteurs LC / 576 fibres avec connecteurs MTP base 8
	Capacité sur 2U	288 fibres avec connecteurs LC / 1152 fibres avec connecteurs MTP base 8
	Capacité sur 4U	576 fibres avec connecteurs LC / 2304 fibres avec connecteurs MTP base 8
Module / Panneau	Capacité sur 1U	18
	Capacité sur 2U	36
	Capacité sur 4U	72
Fonctionnalités Supplémentaires	Options de montage	Montage rapide et supports réglables
	Accessibilité pour les doigts	Optimisée grâce aux tiroirs coulissants
	Modules pris en charge	Module EDGE8 MTP vers LC, Mod- ule de point de dérivation de port
	Câbles pris en charge	Liens réseau EDGE8



Composant	Solutions EDGE8
Liens réseau MTP en base 8 (8-96 fibres optiques)	✓
Modules MTP vers LC	✓
Module de point de dérivation de port	✓
Harness	✓
Câbles de raccordement MTP en base 8	✓
Panneaux	✓