
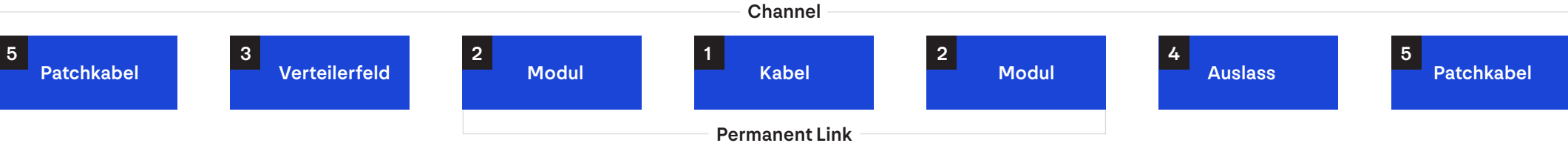


Geschirmte Kupferlösung V500S Kat.6_A/Klasse EA, VOL Ausschnitt

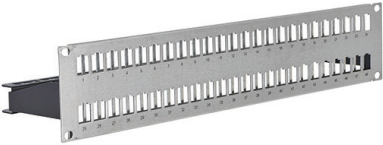

1Kabel	2Modul	3Verteilerfeld	4Auslass	5Patchkabel
				
CCXFCB-L0047-C001-L7 S/FTP 1200/22 Kat.7 _A + 4P Simplex Kupferkabel, LSZH™, FRNC, Dca, 1,000 m	XF500003553 RJ45 Kat.6 _A STP Modul, (8er-Pack), V500S, VOL-OCK6A-SN8 Alternative: XF500003546 RJ45 Kat.6 _A STP Modul, (480 Stück/Pack), V500S, VOL-OCK6A-SNV	MAXCSV-02408-C001 Verteilerfeld, Schwarz, 24 Ports, 1HE VOL-PPCBF24K Alternative: MAXCSV-02400-C001 Verteilerfeld, silber, 24 Ports, 1HE VOL-PPCAF24K	UAXCSE-S0101-C040-BP Anschlussausgang 80x80 mm, schräg, für 1xRJ45 Modul, weiß UAXCSE-S0201-C040-BP Anschlussausgang 80x80 mm, schräg, für 2xRJ45 Modul, weiß CAXCSE-00101-C041-BP Abdeckrahmen 80x80 mm, für 1x Anschlußdose 50x50 mm, weiß CAXCSE-00001-C040 Aufputzgehäuse für 80x80 mm Frontblenden, weiß	CCAAGB-G1002-A005-C0 Kat.6 _A SFTP LSZH, grau, 0,5 m CCAAGB-G1002-A010-C0 Kat.6 _A SFTP LSZH, grau, 1 m CCAAGB-G1002-A020-C0 Kat.6 _A SFTP LSZH, grau, 2 m CCAAGB-G1002-A030-C0 Kat.6 _A SFTP LSZH, grau, 3 m CCAAGB-G1002-A050-C0 Kat.6 _A SFTP LSZH, grau, 5 m CCAAGB-G1002-A100-C0 Kat.6 _A SFTP LSZH, grau, 10 m
				
CCXEDB-I0047-C001-L7 S/FTP 1000/23 Kat.7 _A 4P Simplex Kupferkabel, LSZH, FRNC, Dca, 1,000 m				
				
CCXEDB-D0047-C001-L7 S/FTP 550/23 Kat.6 _A 4P Simplex Kupferkabel, LSZH, FRNC, Dca, 1,000 m		UU001622909 Verteilerfeld, Aluminium, 48 Ports, 2HE VOL-PPCAF48K Alternative: UU001622933 Verteilerfeld, Schwarz, 48 Ports, 2HE VOL-PPCBF48K		Für weitere Längen und Farben kontaktieren Sie bitte Ihren Corning-Mitarbeiter vor Ort oder den Corning Kundenservice unter 00800 2676 4641 oder cc.emea@corning.com