


## Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors and Axigen MultiRack Pipet Tip System

# Axygen Axypet Pro ピペッター Axygen マルチラック チップシステム

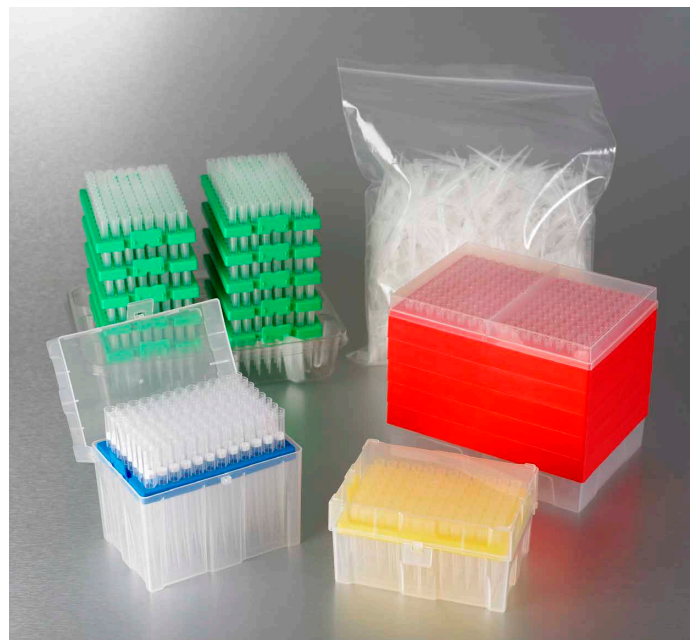

Axygen Axypet Pro ピペッターと Axigen マルチラック チップシステムは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。

軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなため軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンは Axigen マルチラック チップと共通のカラーコードで識別がしやすく、クロスコンタミネーションを防ぎます。

Axygen マルチラック チップシステムは、詰め替えに対応し、ラボの使用ニーズに合わせてバルク、ラック入り、フィルター付き、リロードタイプなど幅広いスタイルを取り揃えています。マルチラック チップシステムのチップは、スタンダードタイプとエクステンドタイプがあり、0.1 µL から 1,250 µL の容量に対応しています。ラック入りとリロードタイプは取り付けやすいデッキ内にチップがあらかじめ設置されており、デッキはカラーコードされています。ラックは再利用が可能で、場所をとらない小さめのフットプリントなので、省スペースなうえ、環境へも配慮されています。また、積み重ねができるデザインで、作業スペースをさらに確保することができます。Axygen マルチラック チップシステム製品は米国内の ISO 認証を取得した工場で製造されています。すべてのチップは RNase/DNase、ヒト DNA、パイロジェンフリーです。

### Axygen Axypet Pro ピペッター

- ▶ エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
- ▶ 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
- ▶ 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。
- ▶ シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
- ▶ オートクレープが可能で UV 耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
- ▶ マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
- ▶ 独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。
- ▶ 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。
- ▶ 全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。

### Axygen マルチラック チップシステム

- ▶ ラックは再利用可能です。
- ▶ かさばらず積み重ねることができるのでスペースをとりません。
- ▶ 10 µL、200 µL、300 µL、1,000 µL のチップには、通常より長いエクステンドタイプがあります。(1,000 µL のエクステンドタイプは 1,250 µL の容量まで使用できます。)

## 互換性チャート



Axygen Axyjet Pro ピペッター		Axygen マルチラック チップ								
		フィルターなし				フィルター付き				
カタログ番号	仕様	10 $\mu$ L	200 $\mu$ L	300 $\mu$ L	1,000 $\mu$ L	10 $\mu$ L	100 $\mu$ L	200 $\mu$ L	300 $\mu$ L	1,000 $\mu$ L
AP-2-P	0.1-2 $\mu$ L シングルチャンネル ピペッター	■				■				
AP-10-P	0.5-10 $\mu$ L シングルチャンネル ピペッター	■				■				
AP-20-P	2-20 $\mu$ L シングルチャンネル ピペッター		■							
AP-50-P	5-50 $\mu$ L シングルチャンネル ピペッター		■				■			
AP-100-P	10-100 $\mu$ L シングルチャンネル ピペッター		■				■			
AP-200-P	20-200 $\mu$ L シングルチャンネル ピペッター		■					■		
AP-1000-P	100-1,000 $\mu$ L シングルチャンネル ピペッター				■					■
AP-8-10-P	0.5-10 $\mu$ L 8 チャンネル ピペッター	■				■				
AP-8-50-P	5-50 $\mu$ L 8 チャンネル ピペッター		■				■			
AP-8-200-P	20-200 $\mu$ L 8 チャンネル ピペッター			■					■	
AP-8-300-P	30-300 $\mu$ L 8 チャンネル ピペッター			■					■	
AP-12-10-P	0.5-10 $\mu$ L 12 チャンネル ピペッター	■				■				
AP-12-50-P	5-50 $\mu$ L 12 チャンネル ピペッター		■				■			
AP-12-200-P	20-200 $\mu$ L 12 チャンネル ピペッター			■					■	
AP-12-300-P	30-300 $\mu$ L 12 チャンネル ピペッター			■					■	

## 製品情報

### Axygen® Axyjet® Pro ピペッター



#### シングルチャンネル

カタログ番号	容量範囲 ( $\mu$ L)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) ( $\mu$ L)	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
AP-2-P	0.1 - 2	$\pm 40.0 - \pm 1.5$	$\leq 12.0 - \leq 0.7$	10	1	33,000
AP-10-P	0.5 - 10	$\pm 4.0 - \pm 1.0$	$\leq 2.8 - \leq 0.4$	10	1	33,000
AP-20-P	2 - 20	$\pm 3.5 - \pm 0.8$	$\leq 1.5 - \leq 0.3$	200	1	33,000
AP-50-P	5 - 50	$\pm 3.5 - \pm 0.8$	$\leq 1.3 - \leq 0.3$	200	1	33,000
AP-100-P	10 - 100	$\pm 3.0 - \pm 0.8$	$\leq 1.0 - \leq 0.2$	200	1	33,000
AP-200-P	20 - 200	$\pm 2.0 - \pm 0.6$	$\leq 0.7 - \leq 0.2$	200	1	33,000
AP-1000-P	100 - 1000	$\pm 2.5 - \pm 0.6$	$\leq 0.6 - \leq 0.2$	1,000	1	33,000

#### 8チャンネル

カタログ番号	容量範囲 ( $\mu$ L)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) ( $\mu$ L)	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
AP-8-10-P	0.5 - 10	$\pm 10.0 - \pm 2.0$	$\leq 8.0 - \leq 1.2$	10	1	83,000
AP-8-50-P	5 - 50	$\pm 4.0 - \pm 1.6$	$\leq 2.5 - \leq 0.6$	200	1	83,000
AP-8-200-P	20 - 200	$\pm 3.0 - \pm 1.0$	$\leq 1.5 - \leq 0.6$	200/300	1	83,000
AP-8-300-P	30 - 300	$\pm 3.0 - \pm 1.0$	$\leq 1.5 - \leq 0.6$	300	1	83,000

#### 12チャンネル

カタログ番号	容量範囲 ( $\mu$ L)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) ( $\mu$ L)	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
AP-12-10-P	0.5 - 10	$\pm 10.0 - \pm 2.0$	$\leq 8.0 - \leq 1.2$	10	1	110,000
AP-12-50-P	5 - 50	$\pm 4.0 - \pm 1.6$	$\leq 2.5 - \leq 0.6$	200	1	110,000
AP-12-200-P	20 - 200	$\pm 3.0 - \pm 1.0$	$\leq 1.5 - \leq 0.6$	200/300	1	110,000
AP-12-300-P	30 - 300	$\pm 3.0 - \pm 1.0$	$\leq 1.5 - \leq 0.6$	300	1	110,000

### Axygen Axyjet Pro スターターキット



カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
AP-STR-KIT-P	<b>Axygen Axyjet Pro スターターキット内容:</b> シングルチャンネルピペッター 4 本 (カタログ番号 AP-10-P, AP-20-P, AP-200-P, AP-1000-P) ; ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 (カタログ番号 AP-USD4-P) ; Axygen マルチラック チップ (カタログ番号 MR-10XT-R, MR-200-R, MR-1000XT-R)	1	130,000

### アクセサリー



カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
AP-USD	ピペッタースタンド (シングル、8 チャンネル、12 チャンネル 1 本立て)	1	13,200
AP-USD4-P	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 赤 (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)	1	15,000
AP-USD4	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 透明 (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)	1	15,000
AP-USD6	ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明 (シングル 6 本もしくはマルチチャンネル 3 本)	1	17,000

## 製品情報

### Axygen® マルチラック ピペットチップ



#### バルク

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MR-10XT	10	エクステンド	1,000	10,000	27,000
MR-200	200	スタンダード	1,000	10,000	27,000
MR-1000XT	1,000	エクステンド	768	7,680	24,300



#### ラック入り

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MR-10XT-R	10	エクステンド	960	4,800	29,200
MR-200-R	200	スタンダード	960	4,800	29,200
MR-300-R	300	スタンダード	960	4,800	33,700
MR-300XT-R	300	エクステンド	768	3,840	27,000
MR-1000XT-R	1,000	エクステンド	768	3,840	30,700


#### ラック入り、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MR-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	33,700
MR-200-R-S	200	スタンダード	960	4,800	33,700
MR-300-R-S	300	スタンダード	960	4,800	38,000
MR-300XT-R-S	300	エクステンド	768	3,840	30,400
MR-1000XT-R-S	1,000	エクステンド	768	3,840	34,600



### Axygen マルチラック リロードシステム

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MR-10XT-RL	10	エクステンド	960	3,840	19,200
MR-200-RL	200	スタンダード	960	3,840	19,200
MR-300-RL	300	スタンダード	960	3,840	23,000
MR-1000XT-RL	1,000	エクステンド	768	3,072	21,000

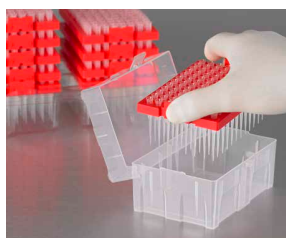

### Axygen マルチラック フィルター付き チップ

#### ラック入り、フィルター付き、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MRF-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	67,200
MRF-20-R-S	20	スタンダード	960	4,800	67,200
MRF-100-R-S	100	スタンダード	960	4,800	67,200
MRF-200NX-R-S	200	スタンダード	960	4,800	67,200
MRF-200XT-R-S	200	エクステンド	768	3,840	53,800
MRF-300XT-R-S	300	エクステンド	768	3,840	61,400
MRF-1000XT-R-S	1,000	エクステンド	768	3,840	65,300



### Axygen マルチラック Maxymum Recovery® チップ

#### ラック入り、滅菌済み、Maxymum Recovery表面


カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MR-10XT-L-R-S	10	エクステンド	960	4,800	40,300
MR-200-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	40,300
MR-300-L-R-S	300	スタンダード	960	4,800	45,600
MR-300XT-L-R-S	300	エクステンド	768	3,840	36,500
MR-1000XT-L-R-S	1,000	エクステンド	768	3,840	41,500



## 製品情報 (続き)

### ラック入り、フィルター付き、滅菌済み、Maximum Recovery® 表面

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MRF-10XT-L-R-S	10	エクステンド	960	4,800	80,600
MRF-20-L-R-S	20	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-100-L-R-S	100	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-200NX-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-200XT-L-R-S	200	エクステンド	768	3,840	64,500
MRF-300XT-L-R-S	300	エクステンド	768	3,840	69,120
MRF-1000XT-L-R-S	1,000	エクステンド	768	3,840	72,960

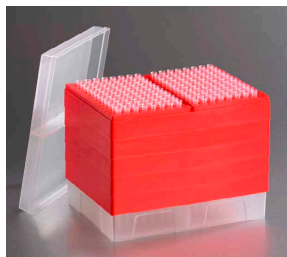

### Axygen® マルチラック チップステーション

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / スタック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MR-10XT-TS	10	エクステンド	960	4,800	19,200
MR-10XT-TS-S	10	エクステンド、滅菌済み	960	4,800	24,000
MR-200-TS	200	スタンダード	960	4,800	19,200
MR-200-TS-S	200	スタンダード、滅菌済み	960	4,800	24,000



### アクセサリ

カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
MR-R-A	Axygen マルチラック チップ用空ラック (10 μL エクステンド、200 μL、200 μL NX、300 μL 用)	5	2,500
MR-R-B	Axygen マルチラック チップ用空ラック (200 μL エクステンド、300 μL エクステンド、 1,000 μL エクステンド用)	5	2,500

- ・価格は2019年10月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・For a listing of trademarks, visit us at [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks)
- ・All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
- ・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

# CORNING

# FALCON

# AXYGEN

# PYREX

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階  
Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291  
[www.corning.com/lifesciences](http://www.corning.com/lifesciences)  
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは  
Tel : 03-3586-1268  
ScientificSupportJP@corning.com