

キャンペーン期間

2022.4.1 (金) ~ 2022.6.30 (木) 弊社受注分まで

AXYGEN<sup>®</sup>

A Corning Brand

Axygen<sup>®</sup> Axypet<sup>®</sup> Pro ピペッター

# ディスカウント キャンペーン

Axygen Axypet Pro ピペッター全製品<sup>\*</sup>を期間中  
メーカー希望 小売価格の **40% OFF** でご提供します。



<sup>\*</sup> Axypet Pro スターターキット (カタログ番号 AP-STR-KIT-P) を除く。

## Axygen® Axypet® Pro ピペッター



### シングルチャンネルピペッター

- ▶ エルゴノミックデザイン
- ▶ 4桁設定のカウンター
- ▶ 細身で軽量
- ▶ Axxygen マルチラックチップと共通の、容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタン
- ▶ オートクレーブ可
- ▶ 購入から3年の保証付き



カタログ番号	容量範囲 (μL)	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
AP-2-P	0.1 - 2	34,600	<b>20,760</b>
AP-10-P	0.5 - 10	34,600	<b>20,760</b>
AP-20-P	2 - 20	34,600	<b>20,760</b>
AP-50-P	5 - 50	34,600	<b>20,760</b>
AP-100-P	10 - 100	34,600	<b>20,760</b>
AP-200-P	20 - 200	34,600	<b>20,760</b>
AP-1000-P	100 - 1,000	34,600	<b>20,760</b>



### マルチチャンネルピペッター

- ▶ エルゴノミックデザイン
- ▶ 4桁設定のカウンター
- ▶ 軽い力でイジェクト可能
- ▶ Axxygen マルチラックチップと共通の、容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタン
- ▶ オートクレーブ可
- ▶ 購入から3年の保証付き



カタログ番号	容量範囲 (μL)	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
8 チャンネルピペッター			
AP-8-10-P	0.5 - 10	87,100	<b>52,260</b>
AP-8-50-P	5 - 50	87,100	<b>52,260</b>
AP-8-200-P	10 - 200	87,100	<b>52,260</b>
AP-8-300-P	30 - 300	87,100	<b>52,260</b>
12 チャンネルピペッター			
AP-12-10-P	0.5 - 10	115,000	<b>69,000</b>
AP-12-50-P	5 - 50	115,000	<b>69,000</b>
AP-12-200-P	10 - 200	115,000	<b>69,000</b>
AP-12-300-P	30 - 300	115,000	<b>69,000</b>


## Axygen® Axypet® Pro スターターキット



### Axygen Axypet Pro スターターキットに含まれるもの

- ▶ シングルチャンネルピペッター 4 本  
(カタログ番号 AP-10-P、AP-20-P、AP-200-P、AP-1000-P)
- ▶ ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 (カタログ番号 AP-USD4-P)
- ▶ Axxygen マルチラック チップ  
(カタログ番号 MR-10XT-RMR-200-R、MR-1000XT-R 各 1 ラック)

カタログ番号	メーカー希望小売価格 (円)
AP-STR-KIT-P	136,000

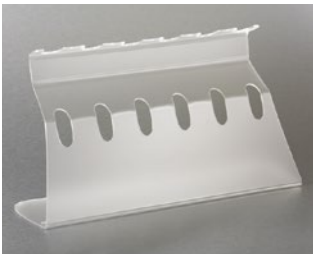

### アクセサリ


カタログ番号	仕様	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)
AP-USD	ピペッタースタンド (シングル、8 チャンネル、12 チャンネル、1 本立て)		13,900
AP-USD4-P	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 赤 (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)	1 個	15,700
AP-USD4	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 透明 (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)		15,700
AP-USD6	ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明 (シングル 6 本もしくはマルチチャンネル 3 本)		17,800

## Axygen マルチラック ピペットチップ



カタログ番号	容量範囲 (μL)	チップタイプ	滅菌	入数	メーカー希望小売価格 (円)
バルク					
MR-10XT	10	エクステンデ		1,000 本 × 10 パック	29,300
MR-200	200	スタンダード	なし		29,300
MR-1000XT	1,000	エクステンデ		768 本 × 10 パック	26,500
ラック入り					
MR-10XT-R	10	エクステンデ	なし	96 本 × 10 ラック × 5 パック	31,700
MR-10XT-R-S	10		済み		36,600
MR-200-R	200	スタンダード	なし	96 本 × 10 ラック × 5 パック	31,700
MR-200-R-S	200		済み		36,600
MR-300-R	300	スタンダード	なし	96 本 × 10 ラック × 5 パック	36,600
MR-300-R-S	300		済み		41,300
MR-300XT-R	300	エクステンデ	なし	96 本 × 8 ラック × 5 パック	29,300
MR-300XT-R-S	300		済み		33,100
MR-1000XT-R	1,000	スタンダード	なし	96 本 × 8 ラック × 5 パック	33,400
MR-1000XT-R-S	1,000		済み		37,600



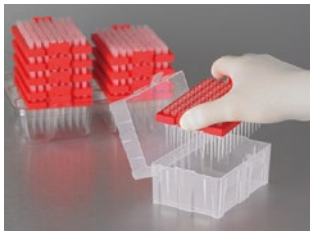

カタログ番号	容量範囲 (μL)	チップタイプ	滅菌	入数	メーカー希望小売価格 (円)
--------	-----------	--------	----	----	----------------

### Axygen® マルチラックリロードシステム

MR-10XT-RL	10	エクステンド			20,900
MR-200-RL	200	スタンダード	なし	960本×4パック	20,900
MR-300-RL	300				25,000
MR-1000XT-RL	1,000	エクステンド		768本×4パック	22,800

### Axygen マルチラック フィルター付き チップ

#### ラック入り

MRF-10XT-R-S	10	エクステンド			73,100
MRF-20-R-S	20			96本×10ラック×5パック	73,100
MRF-100-R-S	100	スタンダード			73,100
MRF-200NX-R-S	200		済み		73,100
MRF-200XT-R-S	200			96本×8ラック×5パック	58,500
MRF-300XT-R-S	300	エクステンド			66,700
MRF-1000XT-R-S	1,000				71,000

### Axygen マルチラック Maximum Recovery (マキシマムリカバリー) チップ

#### ラック入り

MR-10XT-L-R-S	10	エクステンド		96本×10ラック×5パック	43,800
MR-200-L-R-S	200	スタンダード			43,800
MR-300-L-R-S	300		済み		49,600
MR-300XT-L-R-S	300	エクステンド		96本×8ラック×5パック	39,700
MR-1000XT-L-R-S	1,000				45,200

#### ラック入り、フィルター付き

MRF-10XT-L-R-S	10	エクステンド			87,600
MRF-20-L-R-S	20			96本×10ラック×5パック	87,600
MRF-100-L-R-S	100	スタンダード			87,600
MRF-200NX-L-R-S	200		済み		87,600
MRF-200XT-L-R-S	200			96本×8ラック×5パック	70,100
MRF-300XT-L-R-S	300	エクステンド			75,100
MRF-1000XT-L-R-S	1,000				79,300

### Axygen マルチラック チップステーション

MR-10XT-TS	10	エクステンド	なし		20,900
MR-10XT-TS-S	10		済み	960本×5パック	26,000
MR-200-TS	200	スタンダード	なし		20,900
MR-200-TS-S	200		済み		26,000

- ・価格は2022年4月現在のものです。価格は税抜価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks).
- ・ All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載のない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床又は診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

# CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ7階  
Tel: 03-3586-1996 Fax: 03-3586-1291  
[www.corning.com/lifesciences](http://www.corning.com/lifesciences)  
[CLSJP@corning.com](mailto:CLSJP@corning.com)

技術サポートへのお問い合わせは  
Tel: 03-3586-1268  
[ScientificSupportJP@corning.com](mailto:ScientificSupportJP@corning.com)