



Axygen® マルチラック チップシステム

Axygen マルチラック チップシステムは、詰め替えに対応し、ラボの使用ニーズに合わせてバルク、ラック入り、フィルター付き、リロードタイプなど幅広いスタイルを取り揃えています。マルチラック チップシステムのチップは、スタンダードタイプとエクステンダタイプがあり、0.1 μL から 1,250 μL の容量に対応しています。ラック入りとリロードタイプは取り付けやすいデッキ内にチップがあらかじめ設置されており、デッキはカラーコードされています。ラックは再利用が可能で、場所をとらない小さめのフットプリントなので、省スペースなうえ、環境へも配慮されています。また、積み重ねができるデザインで、作業スペースをさらに確保することができます。Axygen マルチラック チップシステム製品は米国内の ISO 認証を取得した工場で製造されています。すべてのチップは RNase/DNase、ヒト DNA、パイロジェンフリーです。

- ラックは再利用可能です。
- かさばらず積み重ねることができるのでスペースをとりません。
- 10 μL 、200 μL 、300 μL 、1,000 μL のチップには、通常より長いエクステンダタイプがあります。(1,000 μL のエクステンダタイプは 1,250 μL の容量まで使用できます。)



Axygen マルチラック チップ

Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮されています。

バルク



カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT	10	エクステンダ	1,000	10,000	32,300
MR-200	200	スタンダード	1,000	10,000	32,300
MR-1000XT	1,250	エクステンダ	768	7,680	29,200

ラック入り

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-R	10	エクステンダ	960	4,800	35,000
MR-200-R	200	スタンダード	960	4,800	35,000
MR-300-R	300	スタンダード	960	4,800	40,300
MR-300XT-R	300	エクステンダ	768	3,840	32,300
MR-1000XT-R	1,250	エクステンダ	768	3,840	36,900

ラック入り、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-R-S	10	エクステンダ	960	4,800	40,300
MR-200-R-S	200	スタンダード	960	4,800	40,300
MR-300-R-S	300	スタンダード	960	4,800	45,600
MR-300XT-R-S	300	エクステンダ	768	3,840	36,500
MR-1000XT-R-S	1,250	エクステンダ	768	3,840	41,500

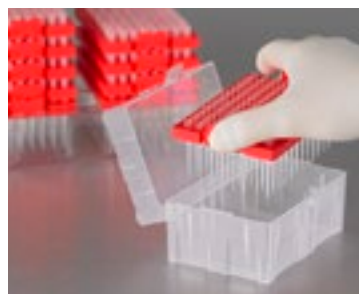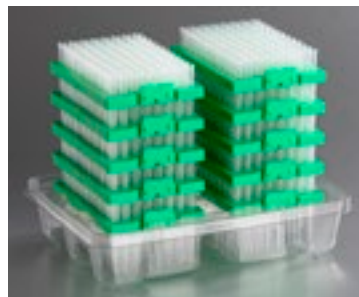

Axygen® マルチラック リロードシステム

Axygen マルチラック リロードシステムは、Axygen マルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-RL	10	エクステンド	960	3,840	23,000
MR-200-RL	200	スタンダード	960	3,840	23,000
MR-300-RL	300	スタンダード	960	3,840	27,600
MR-1000XT-RL	1,250	エクステンド	768	3,072	25,100

Axygen マルチラック フィルター付きチップ

Axygen マルチラック フィルター付きチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは 20 μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルター付きチップは幅広いサイズや仕様を取り揃えています。

ラック入り、フィルター付き、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MRF-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	80,600
MRF-20-R-S	20	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-100-R-S	100	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-200NX-R-S	200	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-200XT-R-S	200	エクステンド	768	3,840	64,500
MRF-300XT-R-S	300	エクステンド	768	3,840	73,500
MRF-1000XT-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	78,300



Axygen マルチラック Maxymum Recovery® チップ

Axygen マルチラック Maxymum Recovery チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery 技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量の DNA サンプル、貴重なタンパク質サンプル、粘性の高いサンプル（グリセリン、Triton-X™ など）への使用に最適です。Axygen マルチラック Maxymum Recovery チップは幅広い容量サイズで、すべて滅菌済みです。

ラック入り、滅菌済み、Maxymum Recovery表面

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-L-R-S	10	エクステンド	960	4,800	48,300
MR-200-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	48,300
MR-300-L-R-S	300	スタンダード	960	4,800	54,700
MR-300XT-L-R-S	300	エクステンド	768	3,840	43,800
MR-1000XT-L-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	49,900



ラック入り、フィルター付き、滅菌済み、Axygen® Maxymum Recovery® 表面

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MRF-10XT-L-R-S	10	エクステンデッド	960	4,800	96,600
MRF-20-L-R-S	20	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-100-L-R-S	100	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-200NX-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-200XT-L-R-S	200	エクステンデッド	768	3,840	77,300
MRF-300XT-L-R-S	300	エクステンデッド	768	3,840	82,800
MRF-1000XT-L-R-S	1,250	エクステンデッド	768	3,840	87,500

Axygen マルチラック チップステーション

Axygen マルチラック チップステーションは、192 本 × 5 レイヤーのフォーマットで、8 チャンネルや 12 チャンネルのピペッターでも使用できます。このスタイルは ELISA、PCR、NGS ライブラリー調製など一度に大量のチップを使用するアプリケーションに最適です。Axygen マルチラック チップステーションは、10 μL と 200 μL の容量サイズと、滅菌、滅菌なしから選ぶことができます。

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MR-10XT-TS	10	エクステンデッド	960	4,800	23,000
MR-10XT-TS-S	10	エクステンデッド、滅菌済み	960	4,800	28,700
MR-200-TS	200	スタンダード	960	4,800	23,000
MR-200-TS-S	200	スタンダード、滅菌済み	960	4,800	28,700

アクセサリ

カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MR-R-A	Axygen マルチラック チップ用空ラック (10 μL エクステンデッド、200 μL、200 μL NX、300 μL 用)	5	2,900
MR-R-B	Axygen マルチラック チップ用空ラック (200 μL エクステンデッド、300 μL エクステンデッド、 1,000 μL エクステンデッド用)	5	2,900