




ピペットチップ

概要 - ピペットチップ	26
Axygen® マルチラック チップシステム	28
Axygen HybridRack™ ピペットチップ	31
チップリフィルシステム	32
マイクロボリュームチップ	33
ユニバーサルフィットチップ	34
エアロゾルバリアーチップ	38
マクロボリュームチップ	41
ロングリーチチップ	41
Axygen ディスポーザブル試薬リザーバー	41

概要 - ピペットチップ

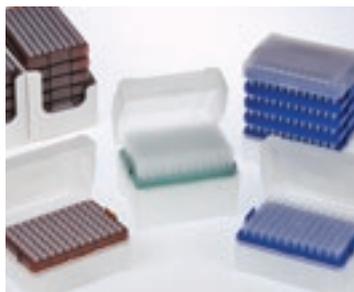

Axygen® ピペットチップは、さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するよう設計されています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。従来品より長いタイプや先端の口径が大きいワイドボアタイプも用意しています。


- ▶ ユニバーサルフィットチップはほとんどのリサーチグレードピペッターに対応します。
- ▶ エアロゾルバリアーチップはエアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。
- ▶ ユニバーサルフィットとエアロゾルバリアーチップはバルク、ラック、リロードタイプから選択可能です。
- ▶ 先端面取り加工は、サンプルの付着を防止し、より正確なピペッティングを可能にします。
- ▶ 目盛りは吸引量を視覚的に確認できます。
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニックです。
- ▶ 滅菌なしと滅菌済み製品を用意しています。
- ▶ Axxygen Maxymum Recovery® (マキシマムリカバリー) 表面により貴重なサンプルを無駄にすることなく回収できます。

チップの包装オプション

-  **バルク包装** 全てのチップは、バルク包装に対応しています。コンタミネーションからチップを守り、再シール可能なプラスチックバッグ入りです。
-  **ヒンジラック** Axxygen のチップ用ラックは頑丈なポリプロピレン製で、実験台の上でも優れた安定性を発揮します。
-  **スタックラック** Axxygen のインターロック式スタックラックは、貴重な実験台スペースを有効に活用することが出来ます。

Axygen 先端面取り加工チップ

Axygen 先端面取り加工チップは、先端部の壁面が非常に薄く、またチップ先端が細くなっているため、チューブと接触する面積が狭くなり、毛細管現象による溶液のチップ外壁への付着を防ぎます。それにより、より正確な量を分注できます。

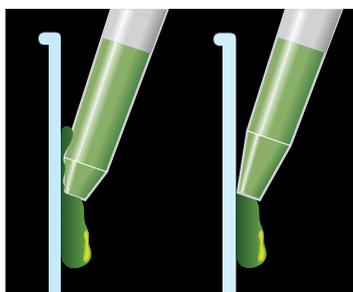

一般的なピペットチップ(左)の先端部分はチューブとの接触が大きく、溶液がチップの外側に付着します。Axygen先端面取り加工チップ(右)は接触面が小さく、より正確な容量のピペッティングが可能です。

ワイドボア ピペットチップ




ワイドボアチップは、高粘度の液体、ゲノムDNA、デリケートな培養細胞などのピペッティングに最適です。

バリアーピペットチップ

Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。コンタミネーションが発生すると、結果の信頼性がなくなり時間とサンプルが無駄になります。フィルターは、チップの容量より高い位置に装着されているため、サンプルとフィルターに十分な間隔があります。サンプルを取りすぎた場合でも、簡単に排出可能です。

Axygen フィルターは、超高分子量 (UHMW) ポリエチレン製で、PCR 阻害剤を一切含みません。すべての Axygen フィルターチップはメタルフリーであり、RNase/DNase フリーおよびノンパイロジェニックです。

フタ付き底面シールドラックでの提供となり、滅菌なしおよび滅菌済みから選択可能です。

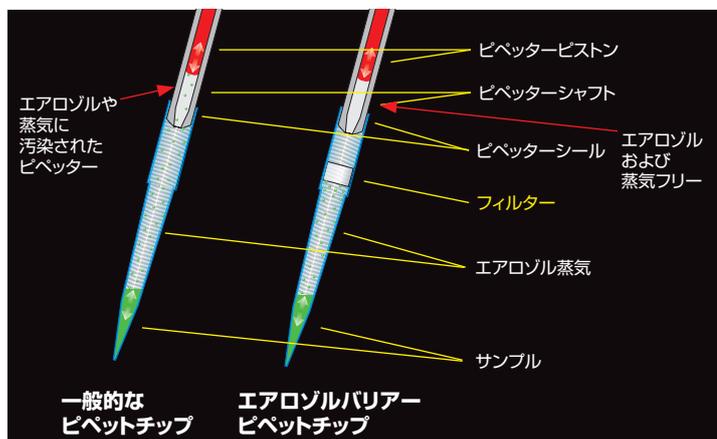

エアロゾルバリアーチップはコンタミネーションの防止に高い効果を発揮します。特にPCR、DNAシーケンシングなどのアプリケーションや、蒸発性、放射性、バイオハザード、腐食性を持ったサンプルに適しています。

オートクレーブガイドライン

プラスチック製品を正しくオートクレーブするために、下記ガイドラインに従ってください。

- 121°C** オートクレーブ可能なプラスチック製品はすべて 121°C、15 psi (1 atm) にて 15 分間処理してください。
- 15 minutes** ドライサイクルはプラスチックの変形または劣化を引き起こす場合があるので使用しないでください。
- 15 psi/1 atm** オートクレーブ内部の温度が 80°C 以下に下がってから製品を取り出してください。

オートクレーブ時の注意

過度のオートクレーブは変形や構造変化の原因となります。上記以外の条件でのオートクレーブは避けてください。

一部オートクレーブ不可の製品もございます。



Axygen® マルチラック チップシステム

Axygen マルチラック チップシステムは、詰め替えに対応し、ラボの使用ニーズに合わせてバルク、ラック入り、フィルター付き、リロードタイプなど幅広いスタイルを取り揃えています。マルチラック チップシステムのチップは、スタンダードタイプとエクステンドタイプがあり、0.1 μL から 1,250 μL の容量に対応しています。ラック入りとリロードタイプは取り付けやすいデッキ内にチップがあらかじめ設置されており、デッキはカラーコードされています。ラックは再利用が可能で、場所をとらない小さめのフットプリントなので、省スペースなうえ、環境へも配慮されています。また、積み重ねができるデザインで、作業スペースをさらに確保することができます。Axygen マルチラック チップシステム製品は米国内の ISO 認証を取得した工場で製造されています。すべてのチップは RNase/DNase、ヒト DNA、パイロジェンフリーです。

- ▶ ラックは再利用可能です。
- ▶ かさばらず積み重ねることができるのでスペースをとりません。
- ▶ 10 μL 、200 μL 、300 μL 、1,000 μL のチップには、通常より長いエクステンドタイプがあります。(1,000 μL のエクステンドタイプは 1,250 μL の容量まで使用できます。)



Axygen マルチラック チップ

Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮されています。

バルク

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT	10	エクステンド	1,000	10,000	32,300
MR-200	200	スタンダード	1,000	10,000	32,300
MR-1000XT	1,250	エクステンド	768	7,680	29,200




ラック入り

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-R	10	エクステンド	960	4,800	35,000
MR-200-R	200	スタンダード	960	4,800	35,000
MR-300-R	300	スタンダード	960	4,800	40,300
MR-300XT-R	300	エクステンド	768	3,840	32,300
MR-1000XT-R	1,250	エクステンド	768	3,840	36,900

ラック入り、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	40,300
MR-200-R-S	200	スタンダード	960	4,800	40,300
MR-300-R-S	300	スタンダード	960	4,800	45,600
MR-300XT-R-S	300	エクステンド	768	3,840	36,500
MR-1000XT-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	41,500

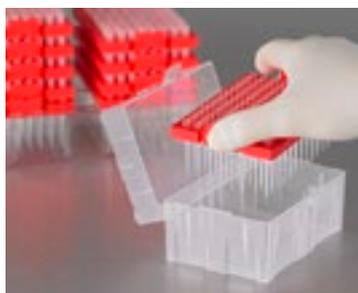

Axygen® マルチラック リロードシステム

Axygen マルチラック リロードシステムは、Axygen マルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-RL	10	エクステンド	960	3,840	23,000
MR-200-RL	200	スタンダード	960	3,840	23,000
MR-300-RL	300	スタンダード	960	3,840	27,600
MR-1000XT-RL	1,250	エクステンド	768	3,072	25,100

Axygen マルチラック フィルター付きチップ

Axygen マルチラック フィルター付きチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは 20 μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルター付きチップは幅広いサイズや仕様を取り揃えています。

ラック入り、フィルター付き、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MRF-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	80,600
MRF-20-R-S	20	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-100-R-S	100	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-200NX-R-S	200	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-200XT-R-S	200	エクステンド	768	3,840	64,500
MRF-300XT-R-S	300	エクステンド	768	3,840	73,500
MRF-1000XT-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	78,300



Axygen マルチラック Maxymium Recovery® チップ

Axygen マルチラック Maxymium Recovery チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymium Recovery 技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量の DNA サンプル、貴重なタンパク質サンプル、粘性の高いサンプル（グリセリン、Triton-X™ など）への使用に最適です。Axygen マルチラック Maxymium Recovery チップは幅広い容量サイズで、すべて滅菌済みです。

ラック入り、滅菌済み、Maxymium Recovery表面

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-L-R-S	10	エクステンド	960	4,800	48,300
MR-200-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	48,300
MR-300-L-R-S	300	スタンダード	960	4,800	54,700
MR-300XT-L-R-S	300	エクステンド	768	3,840	43,800
MR-1000XT-L-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	49,900



ラック入り、フィルター付き、滅菌済み、Axygen® Maxymum Recovery® 表面

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MRF-10XT-L-R-S	10	エクステンド	960	4,800	96,600
MRF-20-L-R-S	20	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-100-L-R-S	100	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-200NX-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-200XT-L-R-S	200	エクステンド	768	3,840	77,300
MRF-300XT-L-R-S	300	エクステンド	768	3,840	82,800
MRF-1000XT-L-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	87,500



Axygen マルチラック チップステーション

Axygen マルチラック チップステーションは、192 本× 5 レイヤーのフォーマットで、8 チャンネルや 12 チャンネルのピペッターでも使用できます。このスタイルは ELISA、PCR、NGS ライブラリー調製など一度に大量のチップを使用するアプリケーションに最適です。Axygen マルチラック チップステーションは、10 μL と 200 μL の容量サイズと、滅菌、滅菌なしから選ぶことができます。

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-TS	10	エクステンド	960	4,800	23,000
MR-10XT-TS-S	10	エクステンド、滅菌済み	960	4,800	28,700
MR-200-TS	200	スタンダード	960	4,800	23,000
MR-200-TS-S	200	スタンダード、滅菌済み	960	4,800	28,700



アクセサリ

カタログ番号	仕様	個/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-R-A	Axygen マルチラック チップ用空ラック (10 μL エクステンド、200 μL、200 μL NX、300 μL 用)	5	2,900
MR-R-B	Axygen マルチラック チップ用空ラック (200 μL エクステンド、300 μL エクステンド、 1,000 μL エクステンド用)	5	2,900

Axygen HybridRack™ ピペットチップ

HybridRack ピペットチップは、ポリプロピレン製のデッキと紙製のベースを組み合わせた、研究における機能性とサステナビリティを両立させた製品です。

- ▶ 革新的な紙とプラスチックのハイブリッドデザインにより、従来のチップラックと比べてプラスチック使用量を 70% 削減
- ▶ 滅菌済み
- ▶ ノンバイロジェニック
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ヒト gDNA および PCR 阻害因子フリー
- ▶ フィルター付きにはポリエチレン製フィルターを採用
- ▶ 正確性の向上と最大限のサンプル回収には、Axygen Maxymum Recovery® 表面もお選びいただけます



ラック入り、フィルター付き、Maxymum Recovery 表面、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
ERF-10XT-L-R-S	10	エクステンド	960	4,800	87,400
ERF-20-L-R-S	20	スタンダード	960	4,800	87,400
ERF-100-L-R-S	100	スタンダード	960	4,800	87,400
ERF-200NX-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	87,400
ERF-300XT-L-R-S	300	エクステンド	960	4,800	93,700
ERF-1000XT-L-R-S	1,250	エクステンド	960	4,800	98,900



ラック入り、フィルター付き、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
ERF-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	73,000
ERF-20-R-S	20	スタンダード	960	4,800	73,000
ERF-100-R-S	100	スタンダード	960	4,800	73,000
ERF-200NX-R-S	200	スタンダード	960	4,800	73,000
ERF-300XT-R-S	300	エクステンド	960	4,800	83,100
ERF-1000XT-R-S	1,250	エクステンド	960	4,800	88,600



ラック入り、フィルターなし、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/パック	本/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
ER-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	38,400
ER-200-R-S	200	スタンダード	960	4,800	38,400
ER-300NX-R-S	300	スタンダード	960	4,800	43,400
ER-300XT-R-S	300	エクステンド	960	4,800	43,500
ER-1000XT-R-S	1,250	エクステンド	960	4,800	49,400



チップリフィルシステム

Axygen® チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。ラックは全て透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。

- ▶ 200 μ L チップは目盛り付きで、吸引量を視覚的に確認できます。
- ▶ 透明のラックでチップを可視化しています。
- ▶ インサートをラックへ“クリック”装着することで安定性が向上しています。
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

カタログ番号	仕様	容量	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
RFL-300-C	P2/P10 Gilson 適合チップ	10 μ L	A	960	4,800	28,600
RFL-222-C	ユニバーサルチップ	200 μ L	B	960	4,800	23,200
RFL-1200-C	ユニバーサルチップ	1,200 μ L	C	768	4,608	31,400
RFL-R*	空ラック / ふた付き	-	B	10	50	16,600
RFL-R-1200*	空ラック / ふた付き	-	C	10	30	16,600

*RFL-R は 10 μ L および 200 μ L のリフィルが適合します。RFL-R-1200 は 1,200 μ L のリフィルに適合します。

チップラック



マイクロボリュームチップ

マイクロボリュームチップの、Axygen® Maxymum Recovery® 表面は、貴重なサンプルの回収率を向上させ、高い正確性と精度を備えています。

- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

10µL、マイクロボリューム



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
T-300	0.5 - 10 µL	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,100	T-300-J	3,300
T-300-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200	T-300-R-J	6,700
T-300-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700	T-300-R-S-J	7,800
T-300-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200	-	-
T-300-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	34,900	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

10 µL、マイクロボリューム、Maxymum Recovery 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
T-300-L	0.5 - 10 µL	バルク	なし	-	1,000	20,000	65,200	T-300-L-J	3,700
T-300-L-R		ラック	なし	A	960	4,800	37,800	T-300-L-R-J	8,700
T-300-L-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	48,300	T-300-L-R-S-J	11,100
T-300-L-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	37,800	-	-
T-300-L-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	41,600	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

10 µL、マイクロボリューム、エクステンド



← 長さ (4.5cm) →
エクステンドチップは、細く深いウェルへのアクセスが容易

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
TXL-10	0.5 - 20 µL	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,100	-	-
TXL-10-R		ラック	なし	B	960	4,800	29,200	TXL-10-R-J	6,700
TXL-10-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	33,700	TXL-10-R-S-J	7,800

*小口パックはパック単位の販売になります。

10 µL、マイクロボリューム、エクステンド、Maxymum Recovery 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
TXL-10-L	0.5 - 20 µL	バルク	なし	B	1,000	20,000	65,200	-	-
TXL-10-L-R		ラック	なし	B	960	4,800	37,800	TXL-10-L-R-J	8,700
TXL-10-L-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	48,300	TXL-10-L-R-S-J	11,100

*小口パックはパック単位の販売になります。

20 µL、ウルトラマイクロ



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
T-400	0.5 - 20 µL	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,100
T-400-R		ラック	なし	C	960	4,800	29,200
T-400-R-S		ラック	済み	C	960	4,800	33,700

20 µL、ウルトラマイクロ、Maxymum Recovery 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
T-400-L	0.5 - 20 µL	バルク	なし	-	1000	20,000	65,200
T-400-L-R		ラック	なし	C	960	4,800	37,800
T-400-L-R-S		ラック	済み	C	960	4,800	48,300

チップラック



ユニバーサルフィットチップ

Axygen® ユニバーサルフィットチップは、さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。Axygen Maxymum Recovery® 表面は、貴重なサンプルの回収率を向上させ、高い正確性と精度を備えています。

- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ヒト gDNA および PCR 阻害剤フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

200 μL、先端面取り加工



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
T-200-C	1 - 200 μL	バルク	なし	-	1,000	20,000	54,800	T-200-C-J	3,200
T-200-C-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200	T-200-C-R-J	6,700
T-200-C-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700	T-200-C-R-S-J	7,800
T-200-C-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200	-	-
T-200-C-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	34,900	-	-
T-200-Y		バルク	なし	-	1,000	20,000	54,800	T-200-Y-J	3,200
T-200-Y-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200	T-200-Y-R-J	6,700
T-200-Y-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700	T-200-Y-R-S-J	7,800
T-200-Y-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200	-	-
T-200-Y-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	32,700	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

200μL、先端面取り加工、Maxymum Recovery 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
T-200-C-L	1 - 200 μL	バルク	なし	-	1,000	20,000	65,200	T-200-C-L-J	3,700
T-200-C-L-R		ラック	なし	A	960	4,800	37,800	T-200-C-L-R-J	8,700
T-200-C-L-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	48,300	T-200-C-L-R-S-J	11,100
T-200-C-L-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	31,600	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

200 μL、先端面取り加工なし



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
T-210-Y	1 - 200 μL	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,100

100 μL、Eppendorf 適合



10、50、100 μL に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
TE-204-Y	1 - 200 μL	バルク	なし	-	1,000	10,000	30,800	TE-204-Y-J	3,500
TE-204-Y-R		ラック	なし	A	960	4,800	28,100	-	-
TE-204-Y-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	32,700	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

チップラック



ユニバーサルフィットチップ (続き)

200 μ L、Eppendorf 適合、Maxymum Recovery[®] 表面10、50、100 μ L に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
TE-204-Y-L-R		ラック	なし	A	960	4,800	37,800
TE-204-Y-L-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	48,300

200 μ L、先端面取り加工、目盛り付き10、50、100 μ L に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
TR-222-C	1 - 200 μ L	バルク	なし	-	1,000	20,000	54,800
TR-222-C-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200
TR-222-C-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700
TR-222-C-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200
TR-222-C-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	29,600
TR-222-Y		バルク	なし	-	1,000	20,000	54,800
TR-222-Y-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200
TR-222-Y-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700
TR-222-Y-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200

10、50、100 μ L に目盛り200 μ L、先端面取り加工、目盛り付き、Maxymum Recovery 表面10、50、100 μ L に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
TR-222-C-L	1 - 200 μ L	バルク	なし	-	1,000	20,000	65,200
TR-222-C-L-R		ラック	なし	A	960	4,800	37,800
TR-222-C-L-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	48,300
TR-222-C-L-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	31,600
TR-222-C-L-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	31,600

200 μ L、ワイドボア

口径 : 1.52 mm

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
T-205-WB-C	1 - 200 μ L	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,900
T-205-WB-C-R		ラック	なし	A	960	4,800	31,400
T-205-WB-C-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	35,600

チップラック



ユニバーサルフィットチップ (続き)

300 μL、ファインポイント

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
T-350-C	1 - 300 μL	バルク	なし	-	1,000	10,000	31,400
T-350-C-R		ラック	なし	B	960	4,800	33,700
T-350-C-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	37,900

300 μL、ファインポイント、Maxymum Recovery® 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
T-350-C-L	1 - 300 μL	バルク	なし	-	1,000	10,000	32,700
T-350-C-L-R		ラック	なし	B	960	4,800	37,800
T-350-C-L-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	48,300

1,000 μL、先端面取り加工

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
T-1000-C	100 - 1,000 μL	バルク	なし	-	1,000	5,000	15,900	-	-
T-1000-C-R		ラック	なし	C	1,000	5,000	39,900	T-1000-C-R-J	9,200
T-1000-C-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	44,400	T-1000-C-R-S-J	10,200
T-1000-B	100 - 1,000 μL	バルク	なし	-	1,000	5,000	15,900	T-1000-B-J	3,700
T-1000-B-R		ラック	なし	C	1,000	5,000	39,900	T-1000-B-R-J	9,200
T-1000-B-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	44,400	T-1000-B-R-S-J	10,200

*小口パックはパック単位の販売になります。

1,000 μL、先端面取り加工、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
T-1000-C-L	100 - 1,000 μL	バルク	なし	-	1,000	5,000	16,900	T-1000-C-L-J	3,900
T-1000-C-L-R		ラック	なし	C	1,000	5,000	41,700	T-1000-C-L-R-J	9,600
T-1000-C-L-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	50,500	T-1000-C-L-R-S-J	11,600

*小口パックはパック単位の販売になります。

1,000 μL、ワイドボア

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
T-1005-WB-C	100 - 1,000 μL	バルク	なし	-	1,000	5,000	17,900
T-1005-WB-C-R		ラック	なし	C	1,000	5,000	42,300
T-1005-WB-C-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	46,900

口径: 1.95 mm

チップラック



ユニバーサルフィットチップ (続き)

1,000 μ L、Eppendorf 適合



110 μ L と 500 μ L に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
TE-1004-B	100 - 1,000 μ L	バルク	なし	-	500	5,000	19,300	TE-1004-B-J	2,200
TE-1004-B-R		ラック	なし	A	1,152	3,456	35,400	-	-

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

*小口パックはパック単位の販売になります。

1,000 μ L、Eppendorf 適合、Maxymum Recovery® 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
TE-1004-B-L-R	100 - 1,000 μ L	ラック	なし	A	1,152	3,456	39,100
TE-1004-B-L-R-S		ラック	済み	A	1,152	3,456	38,400

1,250 μ L、先端面取り加工、Matrix 適合



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
★MTX-1250-C	15 - 1,250 μ L	バルク	なし	-	500	5,000	58,700
★MTX-1250-C-R		ラック	なし	A	1,152	3,456	53,300

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

チップラック



A

エアロゾルバリアーチップ

- ▶ 最新技術のフィルター素材は、空気を透過しますが、エアロゾルによるコンタミネーションをブロックします。
- ▶ フィルター素材は、溶出しうる添加剤を一切含んでいません。
- ▶ Axygen® Maxymum Recovery® 表面は、正確性を向上し、チップへのサンプル残りを低減します。
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ヒト gDNA および PCR 阻害剤フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

マイクロボリューム



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TF-300	0.5 - 10 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-300-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	76,400	TF-300-R-S-J	17,600

*小口バックはバック単位の販売になります。

マイクロボリューム、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TF-300-L-R-S	0.5 - 10 µL	ラック	済み	A	960	4,800	79,000	TF-300-L-R-S-J	18,200

*小口バックはバック単位の販売になります。

マイクロボリューム、エクステンド



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TXLF-10	0.5 - 10 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900		
TXLF-10-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	76,400		

マイクロボリューム、エクステンド、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TXLF-10-L-R-S	0.5 - 10 µL	ラック	済み	B	960	4,800	78,400	TXLF-10-L-R-S-J	18,000

*小口バックはバック単位の販売になります。

ウルトラマイクロ





カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TF-400	0.5 - 10 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900		
TF-400-R-S		ラック	済み	C	960	4,800	81,200		
TF-420-R-S	0.5 - 20 µL	ラック	済み	D	960	4,800	81,200		

ウルトラマイクロ、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TF-400-L-R-S	0.5 - 10 µL	ラック	済み	C	960	4,800	83,500	TF-400-L-R-S-J	19,200
TF-420-L-R-S	0.5 - 20 µL	ラック	済み	D	960	4,800	83,700	-	-

*小口バックはバック単位の販売になります。

チップラック

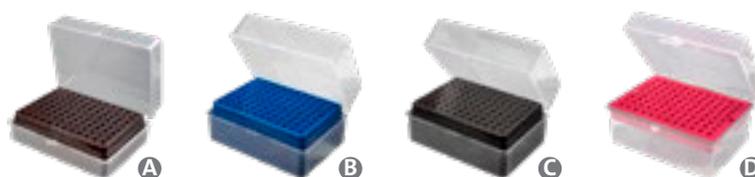

エアロゾルバリアーチップ (続き)

ユニバーサル

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
 TF-20	0.5 - 20 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-20-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	76,400	TF-20-R-S-J	17,600
 TF-50	0.5 - 50 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-50-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	81,200	-	-
 TF-100	1 - 100 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-100-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	81,200	TF-100-R-S-J	18,700
 TF-150-R-S	1 - 150 µL	ラック	済み	A	960	4,800	81,200	-	-
 TF-200	1 - 200 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	103,300	-	-
TF-200-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	76,400	TF-200-R-S-J	17,600
 TF-350	1 - 300 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-350-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	81,200	-	-
 TF-1000	100 - 1,000 µL	バルク	なし	-	1,000	5,000	53,100	-	-
TF-1000-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	76,400	TF-1000-R-S-J	17,600

*小口パックはパック単位の販売になります。

ユニバーサル、Maxymum Recovery® 表面


カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
TF-20-L-R-S	0.5 - 20 µL	ラック	済み	A	960	4,800	79,000	TF-20-L-R-S-J	18,200
TF-50-L-R-S	0.5 - 50 µL	ラック	済み	A	960	4,800	83,700	-	-
TF-100-L-R-S	1 - 100 µL	ラック	済み	A	960	4,800	83,500	TF-100-L-R-S-J	19,200
TF-200-L-R-S	1 - 200 µL	ラック	済み	A	960	4,800	79,000	TF-200-L-R-S-J	18,200
TF-350-L-R-S	1 - 300 µL	ラック	済み	B	960	4,800	83,700	-	-
TF-1000-L-R-S	100 - 1,000 µL	ラック	済み	C	1,000	5,000	79,000	TF-1000-L-R-S-J	18,200

*小口パックはパック単位の販売になります。

先端面取り加工

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップラック	本/パック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
 TF-1200-C-R-S	100 - 1,000 µL	ラック	済み	D	1,152	3,456	58,500

チップラック

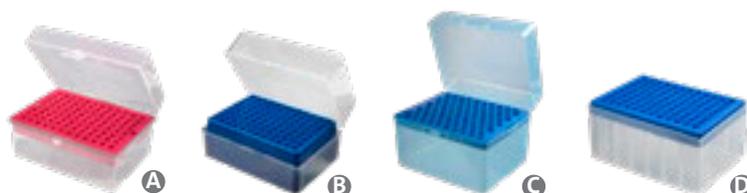

エアロゾルバリアーチップ (続き)

ワイドボア



ワイドボアチップは、高粘度の液体、ゲノム DNA、デリケートな培養細胞などのピペット操作に最適です。

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
TF-205-WB-R-S	1 - 200 μ L	ラック	済み	A	960	4,800	76,400
TF-1005-WB-R-S	100 - 1,000 μ L	ラック	済み	A	1,000	5,000	81,200

ワイドボア、Maxymum Recovery[®] 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
TF-205-WB-L-R-S	1 - 200 μ L	ラック	済み	A	960	4,800	85,000
TF-1005-WB-L-R-S	100 - 1,000 μ L	ラック	済み	C	1,000	5,000	90,300

Matrix 適合

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本/バック	本/ケース	メーカー希望小売価格(円)
*MTXF-1250-C-R-S	15 - 1,250 μ L	ラック	済み	B	1,152	3,456	87,500

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

チップラック



マクロボリュームチップ

5mL マクロボリューム



0.5 mL と 1 mL に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
T-5000-C	1 - 5 mL	バルク	なし	250	2,500	40,500

10 mL マクロボリューム



カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
T-10ML-C	1 - 10 mL	バルク	なし	100	2,000	71,000

ロングリーチチップ

- ▶ 細長い形状でほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。

10 μL ロングリーチ



カタログ番号	容量範囲	全長	包装	滅菌	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
T-10XT-C	0.1 - 10 μL	45 mm	バルク	なし	1,000	10,000	32,300
T-10XT-C-R-S			ラック	滅菌	960	4,800	37,400

200 μL ロングリーチ



カタログ番号	容量範囲	全長	包装	滅菌	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
T-200XT-C	5 - 300 μL	77.5 mm	バルク	なし	1,000	10,000	37,200
T-200XT-C-R-S			ラック	滅菌	960	4,800	30,000

1000 μL ロングリーチ



カタログ番号	容量範囲	全長	包装	滅菌	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
T-1000XT-C	50 - 1,250 μL	102 mm	バルク	なし	768	7,680	33,600
T-1000XT-C-R-S			ラック	滅菌	768	3,840	37,800

Axygen® ディスポーザブル試薬リザーバー

Axygen ディスポーザブル試薬リザーバーは、すべてのマルチチャンネルピペッターで使用できるようにデザインされています。V 底形状は操作性を最大限にします。ポリスチレン製で、色は白です。

- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンバイロジェニック



カタログ番号	仕様	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
RES-V-50	50 mL 試薬リザーバー	100	100	8,400
RES-V-50-S	50 mL 試薬リザーバー、滅菌済み	5	200	20,400
RES-V-50-SI	50 mL 試薬リザーバー、滅菌済み	1	100	21,600

