

# Falcon Fan Fun

## キャンペーン

### Falcon® 50mL コニカルチューブ

(カタログ番号352070) 製品情報は裏面をご覧ください。

### お買い上げで当たる!

製品外箱に貼付されたキャンペーンシールに記載のシリアルコードで  
その場で当たりがわかるスピードくじに参加できます。

Falconピペットコントローラーなど豪華賞品やFalconオリジナルグッズがもれなく当たります!

その場で  
当たる!



はずれ  
なし!

スピードくじ  
実施期間

2019年

6月17日月 → 9月30日月

2019年

キャンペーンシール貼付期間: 2019年6月17日(月) ~ 2019年9月20日(金)

特賞

30名



Falcon  
ピペット  
コントローラー

A賞

100名

Falcon  
ハンドル付き  
ビーカー



B賞

200名

Falcon  
カフェボトル



Falcon  
ぬいぐるみ



C賞

200名

ファルコン賞

Falcon  
シングル  
チューブラックを  
はじめとした  
Falconオリジナル  
グッズ

もれなく!



キャンペーンサイト



キャンペーン  
参加方法

キャンペーン期間中に対象製品外箱に貼付された応募シールにシリアルナンバーが記載されています。キャンペーンサイトにてシリアルナンバーを入力すると、その場で結果の分かる抽選に参加できます。

FALCON®

A Corning Brand

## ●対象商品


ダブルスレッドのキャップは位置ずれの発生を防止

透明度を高め試料の見やすさを向上

ポリプロピレンチューブは、遠心強度が16,000 RCF

-80℃でのサンプル保存が可能

サンプル識別用の広いライティングエリア

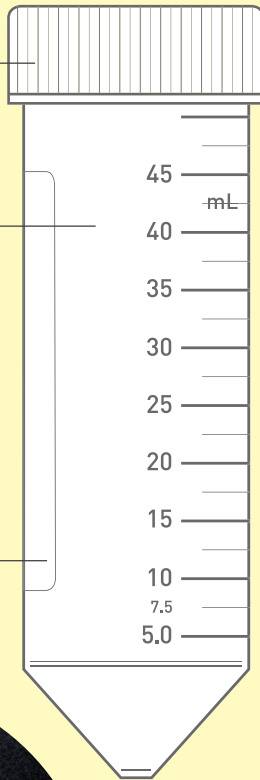

## 強度の高さ

最先端のデザインと製造方法により、強度や温度耐性に優れ、重要なアプリケーションでの使用に適したチューブです。遠心、ボルテックス、長期冷凍保存など厳しい条件下でもあなたの貴重なサンプルを守ります。

## 使いやすさ

Falcon®チューブは、作業を少しでも楽にするようデザインされています。読みやすいダークブルーの目盛りにより正確な分量が一目でわかります。広い白色書き込みエリアはサンプルの取り違えを防ぎ、付属のラックはFalconチューブの保管と使用に便利です。今日、世界中の研究シーンで最も採用されているチューブであるのも頷けます。

## 非毒性

樹脂は米国薬局方 (USP) 毒性試験の広汎な試験を通じて選定され、生物学実験において影響を与える可能性のある生理活性物質が含まれていないことを確認しています。

## 信頼性

全てのFalconチューブは、性能の確かさと信頼できる研究成果のために、業界で最も厳しい品質基準のもと製造、検査されています。製品はISO9001:2008あるいはISO13485:2012を取得した工場で製造されています。

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望小売価格(円)
352070	コニカルチューブ 50mL ポリプロピレン スクリューキャップ付き	500	36,100

## 賞品の送付方法

抽選結果の画面から賞品送付先入力画面に移ります。

入力が完了するとキャンペーン事務局から正式な受付完了メールをお送りします。

賞品のお届けは、受付後3週間～1ヶ月前後となります。

※配送事情などにより多少遅れる場合があります。

※キャンペーン期間中であっても、メーカーからの出荷のタイミングや予定出荷数をこえた場合等、シールの貼り付けがされていない場合がございます。また、キャンペーン期間終了後もシールが貼付された製品が届くことがあります。予めご了承ください。

※一部のパソコン環境、携帯電話、スマートフォンではご参加いただけない場合がございます。※ご応募にかかわるインターネット接続料、通信料はおお客様のご負担となります。

※賞品写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。※代理店等ユーザー以外のご応募はできません。

※お届け先は日本国内に限らせていただきます。※お届け先ご住所や連絡先が不明などの理由により賞品が配達できない場合はご当選が無効になる場合がございますのでご注意ください。

コーニングインターナショナル株式会社 ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階

Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291

www.corning.com/lifesciences CLSJP@corning.com

© 2019 Corning Incorporated  
CLS-180-00  
RO-1906-025-006-T