

ELISA に最適

CORNING

高結合ストリップウェルプレート

メーカー希望小売価格の

35% OFF でご提供いたします

使用しない列は外せて
ストリップチューブが**無駄**にならない!



メーカー希望小売価格
847 円/枚のところ

550 円/枚

この機会にぜひお試しください

キャンペーン期間

2021.11.15 (月) ~ 2022.2.18 (金) 弊社受注分まで


ストリップウェルプレートとは

96 ウェル平底フォーマットで、8 ウェルストリップチューブ 12 本がストリップホルダーにセットされた状態でお手元に届きます。

- ▶ 一列ずつ取り外し可能：効率よくプレートを使うことができます。サンプル数が少ない時に特にお勧めです。
- ▶ 1 方向からのみセットできるデザイン：ストリップの向きを間違えることがありません。
- ▶ ウェル容量：360 μ L、推奨ワーキングボリューム：75 ~ 200 μ L

高結合表面は、タンパク質の捕捉力が高く、タンパク結合を伴う ELISA などのアッセイに最適です。




- ▶ 疎水性でイオン性（ネガティブチャージ）
- ▶ ポジティブにチャージされている生体分子 (> 10 kDa) に理想的
- ▶ 結合能力：~ 500 ng IgG/cm²

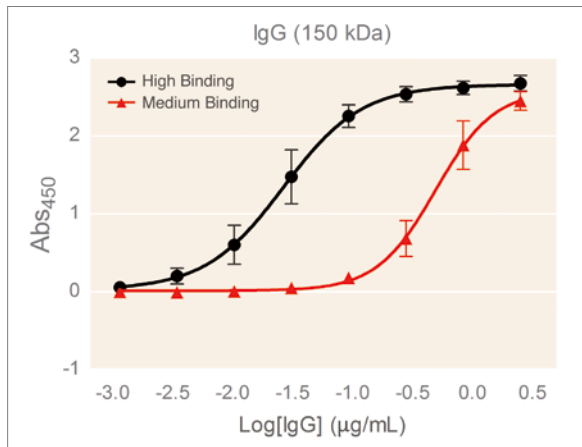

高結合（High Binding）は中結合 / 無処理（Medium Binding）に比べて IgG の捕捉に優れている

ストリップウェルに 1.14 ng/mL から 2.5 μ g/mL の希釈系列で IgG を添加し、HRP の付いた二次抗体を用いてその表面結合を測定した。

同様に、アンジオテンシン II、インスリン、タンパク質 A（45 kDa）についても、高結合は中結合に比べて高い補足力を示した。

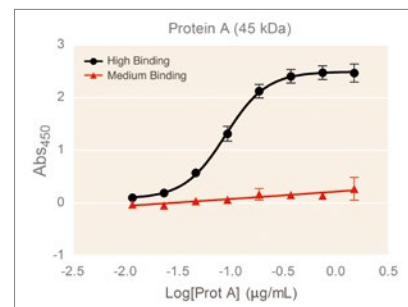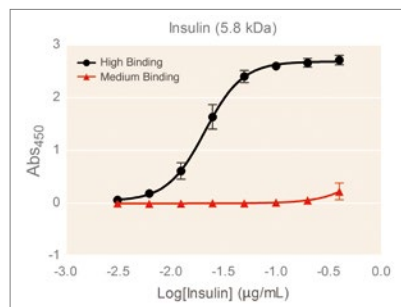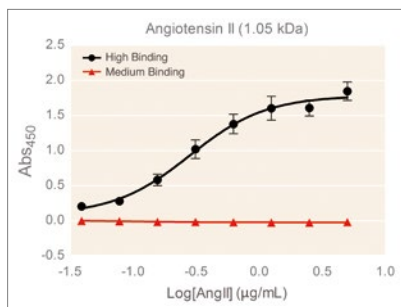

製品情報

カタログ番号	製品名	包装	1 ケース	メーカー希望小売価格	キャンペーン特別価格
92592	1 × 8 ストリップウェル透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし（ホルダー付）	25 枚／包	100 枚	84,700	55,000

- ・ 価格は 2021 年 11 月現在のものです。価格は税抜価格で記載しております。
- ・ 商品の外観・仕様は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/clstrademarks.
- ・ All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載のない限り、記載中の製品は研究用機材および試験です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床又は診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元
コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291
www.corning.com/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com