

PYREX® ビーカーと三角フラスコに 小口パックが登場

必要な数だけを購入しやすくなりました

PYREX®

A Corning Brand

製品情報

PYREX ビーカー

注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。250 mL から 4,000 mL のビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。容量サイズは、全容量を表します。



カタログ番号	容量 (mL)	目盛の範囲 (mL)	およその外径×高さ (mm)	目盛の間隔 (mL)	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
						単価	ケース価格
1000-100-P	100	20-80	50 × 72	10	12	440	5,280
1000-150-P	150	20-140	57 × 86	10	12	480	5,760
1000-250-P	250	25-200	68 × 90	25	12	505	6,060
1000-400-P	400	25-325	77 × 110	25	12	610	7,320
1000-600-P	600	50-500	90 × 124	50	6	915	5,490
1000-800-P	800	50-750	98 × 135	50	6	1,270	7,620
1000-1L-P	1,000	50-1,000	108 × 158	50	6	1,775	10,650
1000-2L-P	2,000	200-1,800	131 × 193	100	4	4,315	17,260
1000-3L	3,000	250-2,500	146 × 216	125	6	6,850	41,100
1000-4L	4,000	500-3,500	160 × 250	250	6	11,780	70,680

PYREX ビーカー (日本仕様)


注ぎ口付きビーカーは、厚みが均一になるように作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。



1000 PYREX ビーカーとの相違点

- ・ 製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。
- ・ 100 mL のビーカー (カタログ番号 1000J-100) は外径と高さを変更し、日本の研究者が使い慣れた形状に近づけました。

カタログ番号	容量 (mL)	目盛の範囲 (mL)	およその外径×高さ (mm)	目盛の間隔 (mL)	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
						単価	ケース価格
1000J-10-P	10	5-10	25 × 32	5	12	600	7,200
1000J-20-P	20	5-20	32 × 40	5	12	600	7,200
1000J-30-P	30	5-30	35 × 53	10	12	600	7,200
1000J-50-P	50	10-50	42 × 56	10	12	475	5,700
1000J-100-P	100	20-100	57 × 67	10	12	420	5,040
1000J-200-P	200	25-200	68 × 90	25	12	485	5,820
1000J-300-P	300	25-300	77 × 110	25	12	585	7,020
1000J-500-P	500	50-500	90 × 124	50	6	880	5,280

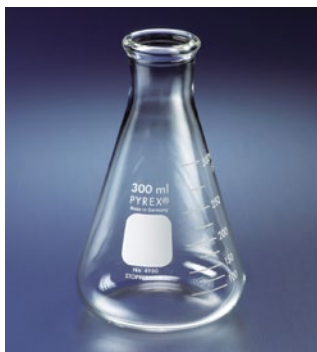

PYREX® 三角フラスコ

目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。耐久性のある肉厚リム加工が施されています。

カタログ番号	容量 (mL)	ゴムストッパー 番号	目盛の範囲 (mL)	目盛の間隔 (mL)	およその長さ (mm)	個/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	
							単価	ケース 価格
4980-10	10	00	5-10	5	31 × 50	12	915	10,980
4980-25	25	0	10-25	5	41 × 65	48	910	43,680
4980-50-P	50	1	20-50	10	51 × 78	12	695	8,340
4980-125-P	125	5	50-125	25	67 × 114	12	695	8,340
4980-250-P	250	6	50-200	25	82 × 132	12	725	8,700
4980-300-P	300	6	100-300	25	89 × 144	12	870	10,440
4980-500-P	500	7	100-500	50	101 × 176	6	1,270	7,620
4980-1L-P	1,000	9	250-1,000	50	129 × 216	6	2,035	12,210
4980-2L	2,000	10	600-1,800	200	160 × 268	8	6,350	50,800
4980-4L	4,000	10	1,000-4,000	500	206 × 360	4	10,395	41,580
4980-6L	6,000	10	1,500-6,000	500	241 × 410	4	22,275	89,100

- ・ 価格は2023年4月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
- ・ All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel: 03-3586-1996 Fax: 03-3586-1291
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel: 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com