

PYREX® ビーカーと三角フラスコに 小口パックが登場

必要な数だけを購入しやすくなりました

PYREX®

A Corning Brand

製品情報

PYREX ビーカー

注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。250 mL から 4,000 mL のビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。容量サイズは、全容量を表します。



カタログ番号	容量 (mL)	目盛の範囲 (mL)	およその外径×高さ (mm)	目盛の間隔 (mL)	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
						単価	ケース価格
1000-10-P	10	5-10	25 × 32	5	12	545	6,540
1000-20-P	20	5-20	32 × 40	5	12	545	6,540
1000-30-P	30	5-30	35 × 53	10	12	545	6,540
1000-50-P	50	10-50	42 × 56	10	12	430	5,160
1000-100-P	100	20-80	50 × 72	10	12	400	4,800
1000-150-P	150	20-140	57 × 86	10	12	440	5,280
1000-250-P	250	25-200	68 × 90	25	12	460	5,520
1000-400-P	400	25-325	77 × 110	25	12	555	6,660
1000-600-P	600	50-500	90 × 124	50	6	830	4,980
1000-800-P	800	50-750	98 × 135	50	6	1,155	6,930
1000-1L-P	1,000	50-1,000	108 × 158	50	6	1,615	9,690
1000-2L-P	2,000	200-1,800	131 × 193	100	4	3,915	15,660
1000-3L	3,000	250-2,500	146 × 216	125	6	6,225	37,350
1000-4L	4,000	500-3,500	160 × 250	250	6	10,710	64,260

PYREX ビーカー (日本仕様)


1000 PYREX ビーカーとの相違点

- ・製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。
- ・100 mL のビーカー (カタログ番号 1000J-100) は外径と高さを変更し、日本の研究者が使い慣れた形状に近づけました。



注ぎ口付きビーカーは、厚みが均一になるように作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。

カタログ番号	容量 (mL)	目盛の範囲 (mL)	およその外径×高さ (mm)	目盛の間隔 (mL)	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
						単価	ケース価格
1000J-100-P	100	20-100	57 × 67	10	12	380	4,560
1000J-200-P	200	25-200	68 × 90	25	12	440	5,280
1000J-300-P	300	25-300	77 × 110	25	12	535	6,420
1000J-500-P	500	50-500	90 × 124	50	6	800	4,800

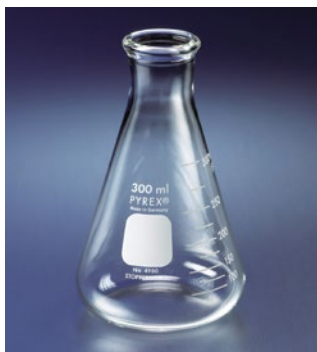

PYREX® 三角フラスコ

目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。耐久性のある肉厚リム加工が施されています。

カタログ番号	容量 (mL)	ゴムストッパー 番号	目盛の範囲 (mL)	目盛の間隔 (mL)	およその長さ (mm)	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	
							単価	ケース 価格
4980-10	10	00	5-10	5	31 × 50	12	830	9,960
4980-25	25	0	10-25	5	41 × 65	48	830	39,840
4980-50-P	50	1	20-50	10	51 × 78	12	630	7,560
4980-125-P	125	5	50-125	25	67 × 114	12	630	7,560
4980-250-P	250	6	50-200	25	82 × 132	12	660	7,920
4980-300-P	300	6	100-300	25	89 × 144	12	790	9,480
4980-500-P	500	7	100-500	50	101 × 176	6	1,155	6,930
4980-1L-P	1,000	9	250-1,000	50	129 × 216	6	1,850	11,100
4980-2L	2,000	10	600-1,800	200	160 × 268	8	5,775	46,200
4980-4L	4,000	10	1,000-4,000	500	206 × 360	4	9,450	37,800
4980-6L	6,000	10	1,500-6,000	500	241 × 410	4	20,250	81,000

- ・ 価格は 2022 年 4 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
- ・ All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel: 03-3586-1996 Fax: 03-3586-1291
www.corning.com/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel: 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com