

PYREX®

ウィンターキャンペーン

PYREX®

A Corning Brand

最大
50% OFF

対象製品を期間中、
メーカー希望小売価格の**最大 50% OFF** でご提供いたします。
JIS 体積計をはじめ、人気のメジュームびんやビーカー、
三角フラスコの小口パックなど幅広い製品が対象です。

キャンペーン期間：2023.10.2 (月) ~ 2023.12.26 (火) 弊社受注分まで



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX メスフラスコ (JIS Class A、ㇿストッパー付)				
5640JIS-5	5	1	2,130	1,065
5640JIS-10	10	1	2,130	1,065
5640JIS-20	20	1	2,130	1,065
5640JIS-25	25	1	2,130	1,065
5640SJ-30	30	1	3,410	2,046
5640JIS-50	50	1	2,130	1,065
5640JIS-100	100	1	2,270	1,135
5640SJ-150	150	1	5,150	3,090
5640JIS-200	200	1	3,000	1,500
5640JIS-250	250	1	3,540	1,770
5640JIS-300	300	1	6,930	3,465
5640JIS-500	500	1	3,970	1,985
5640JIS-1L	1,000	1	4,830	2,415
5640JIS-2L	2,000	1	11,550	5,775
5640JIS-3L	3,000	1	25,210	15,126
5640JIS-5L	5,000	1	46,020	27,612
PYREX メスフラスコ (茶、JIS Class A、ㇿストッパー付)				
55640JIS-5	5	1	3,470	1,735
55640JIS-10	10	1	3,470	1,735
55640JIS-20	20	1	3,660	1,830
55640JIS-25	25	1	3,660	1,830
55640JIS-50	50	1	3,820	1,910
55640JIS-100	100	1	4,280	2,140
55640JIS-200	200	1	5,900	2,950
55640JIS-250	250	1	6,130	3,065
55640JIS-500	500	1	7,850	3,925
55640JIS-1L	1,000	1	8,670	4,335
55640JIS-2L	2,000	1	16,520	8,260
PYREX 台付メスフラスコ				
5640SJ-1	1	1	2,720	1,632
5640SJ-2	2	1	2,720	1,632
5640SJ-3	3	1	4,170	2,502
5640SJ-4	4	1	4,170	2,502

カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX メスシリンダー (JIS Class A、シルバーステイン目盛)				
3022JIS-5	5	1	1,390	695
3022JIS-10	10	1	1,390	695
3022JIS-20	20	1	1,560	780
3022JIS-25	25	1	1,900	950
3022JIS-50	50	1	2,020	1,010
3022JIS-100	100	1	2,370	1,185
3022JIS-200	200	1	2,980	1,490
3022JIS-250	250	1	3,210	1,605
3022JIS-300	300	1	5,070	2,535
3022JIS-500	500	1	5,470	2,735
3022JIS-1L	1,000	1	11,550	5,775
3022JIS-2L	2,000	1	15,990	7,995
PYREX 有栓メスシリンダー (JIS Class A、シルバーステイン目盛)				
3002JIS-5	5	1	2,740	1,370
3002JIS-10	10	1	2,850	1,425
3002JIS-20	20	1	3,470	1,735
3002JIS-25	25	1	3,780	1,890
3002JIS-50	50	1	3,910	1,955
3002JIS-100	100	1	4,940	2,470
3002JIS-200	200	1	5,320	2,660
3002JIS-250	250	1	5,600	2,800
3002JIS-300	300	1	9,700	4,850
3002JIS-500	500	1	10,920	5,460
3002JIS-1L	1,000	1	16,380	8,190



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX® ホールピペット (JIS Class A)				
7100JIS-XS1	0.1	10	14,910	7,455
7100JIS-XS2	0.2	10	14,670	7,335
7100JIS-XS3	0.3	10	14,670	7,335
7100JIS-XS4	0.4	10	14,670	7,335
7100JIS-XS	0.5	10	8,670	4,335
7100JIS-1	1	10	6,010	3,005
7100JIS-XS15	1.5	10	9,360	4,680
7100JIS-2	2	10	6,010	3,005
7100JIS-XS25	2.5	10	7,620	3,810
7100JIS-3	3	10	6,820	3,410
7100JIS-4	4	10	6,820	3,410
7100JIS-5	5	10	6,820	3,410
7100JIS-6	6	10	8,440	4,220
7100JIS-7	7	10	8,440	4,220
7100JIS-8	8	10	8,440	4,220
7100JIS-9	9	10	8,550	4,275
7100JIS-10	10	10	8,090	4,045
7100JIS-15	15	1	990	495
7100JIS-20	20	1	1,010	505
7100JIS-25	25	1	1,160	580
7100JIS-30	30	1	1,740	870
7100JIS-40	40	1	1,900	950
7100JIS-50	50	1	1,870	935
7100JIS-100	100	1	3,000	1,500
7100JIS-200	200	1	6,170	3,085

カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX メスピペット (JIS Class A、普通目盛)				
7065JIS-1	1	10	5,200	2,600
7065JIS-2	2	10	5,430	2,715
7065JIS-3	3	10	6,360	3,180
7065JIS-5	5	10	6,590	3,295
7065JIS-10	10	10	8,440	4,220
7065JIS-20	20	1	1,620	810
7065JIS-25	25	1	2,430	1,215
PYREX メスピペット (JIS Class A、先端目盛)				
7085JIS-1	1	10	5,200	2,600
7085JIS-2	2	10	5,430	2,715
7085JIS-3	3	10	6,360	3,180
7085JIS-5	5	10	6,590	3,295
7085JIS-10	10	10	8,440	4,220
7085JIS-20	20	1	1,620	810
7085JIS-25	25	1	2,430	1,215
7085JIS-50	50	1	3,820	1,910



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX カルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)				
7105J-1	1	10	5,310	2,655
7105J-2	2	10	5,310	2,655
7105J-5	5	10	6,820	3,410
7105J-10	10	10	8,780	4,390
7105J-20	20	1	1,780	890
PYREX ショーティーカルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)				
7105J-1SL	1	10	3,470	1,735
7105J-2SL	2	10	3,930	1,965
7105J-5SL	5	10	4,850	2,425
7105J-10SL	10	10	5,540	2,770
7105J-20SL	20	10	6,130	3,065
7105J-25SL	25	10	7,740	3,870
7105J-50SL	50	10	12,010	6,005

カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX 駒込ピペット				
7107J-1	1	10	4,970	2,485
7107J-2	2	10	5,080	2,540
7107J-3	3	10	5,670	2,835
7107J-5	5	10	7,620	3,810
7107J-10	10	10	9,820	4,910
7107J-20	20	10	19,400	9,700



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX® 広口メジュームびん				
1395-25	25	10	12,100	6,050
1395-50	50	10	12,100	6,050
1395-100	100	10	12,100	6,050
1395-250	250	10	14,000	7,000
1395-500	500	10	20,500	10,250
1395-1L	1,000	10	27,900	13,950
1395-2L	2,000	10	88,600	44,300
1395-5L	5,000	1	19,400	9,700
1395-10L	10,000	1	45,900	22,950



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX 広口メジュームびん 赤耐熱キャップ付				
1395-100HTC	100	10	25,100	12,550
1395-250HTC	250	10	26,700	13,350
1395-500HTC	500	10	33,100	16,550
1395-1LHTC	1,000	10	40,800	20,400
1395-2LHTC	2,000	10	101,900	50,950
1395-5LHTC	5,000	1	21,000	10,500



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX 広口メジュームびん (角型)				
1396-100	100	10	15,300	7,650
1396-250	250	10	17,800	8,900
1396-500	500	10	22,200	11,100
1396-1L	1,000	10	30,400	15,200



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX スリムラインストレージボトル				
1399-125	125	4	5,800	2,900
1399-250	250	4	6,600	3,300
1399-500	500	4	9,500	4,750
1399-1L	1,000	4	12,100	6,050



カタログ番号	容量範囲 (mL)	ネジサイズ*	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
Corning® ボトルトップディスペンサー					
6840	0.25 - 2.5	GL 32	1	46,300	32,410
6841	0.5 - 5	GL 32	1	46,300	32,410
6842	1 - 10	GL 32	1	46,300	32,410
6843	2.5 - 25	GL 45	1	61,700	43,190
6844	5 - 50	GL 45	1	66,200	46,340
6845	10 - 100	GL 45	1	83,800	58,660

* 直径の異なる4種類のアダプターが付属します
 (2.5 ~ 10 mL モデル用付属アダプター: A25、A28、A40、A45、25 ~ 100 mL モデル用付属アダプター: A25、A28、A38、A45/32)。

PYREX® ビーカーと三角フラスコに小口パックが登場し、必要な数だけを購入しやすくなりました。
小口パックは、カタログ番号の末尾に -P が付きます。




カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX ビーカー				
1000-10-P	10	12	7,200	4,320
1000-100-P	100	12	5,280	3,168
1000-150-P	150	12	5,760	3,456
1000-250-P	250	12	6,060	3,636
1000-400-P	400	12	7,320	4,392
1000-600-P	600	6	5,490	3,294
1000-800-P	800	6	7,620	4,572
1000-1L-P	1,000	6	10,650	6,390
1000-2L-P	2,000	4	17,260	10,356
1000-3L	3,000	6	41,100	24,660
1000-4L	4,000	6	70,680	42,408



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX ビーカー (日本仕様)*				
1000J-20-P	20	12	7,200	4,320
1000J-30-P	30	12	7,200	4,320
1000J-50-P	50	12	5,700	3,420
1000J-100-P	100	12	5,040	3,024
1000J-200-P	200	12	5,820	3,492
1000J-300-P	300	12	7,020	4,212
1000J-500-P	500	6	5,280	3,168

* 製品番号の容量表記と最大目盛が同じ仕様です。

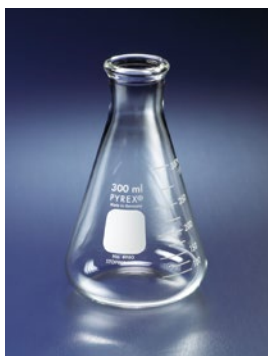

カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX 三角フラスコ				
4980-10	10	12	10,980	6,588
4980-25	25	48	43,680	26,208
4980-50-P	50	12	8,340	5,004
4980-125-P	125	12	8,340	5,004
4980-250-P	250	12	8,700	5,220
4980-300-P	300	12	10,440	6,264
4980-500-P	500	6	7,620	4,572
4980-1L-P	1,000	6	12,210	7,326
4980-2L	2,000	8	50,800	30,480
4980-4L	4,000	4	41,580	24,948
4980-6L	6,000	4	89,100	53,460

- ・価格は2023年10月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
- ・ All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel : 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com