

PYREX®

ウィンターキャンペーン

PYREX®

A Corning Brand

最大
50% OFF

対象製品を期間中、
メーカー希望小売価格の **最大 50% OFF** でご提供いたします。
JIS 体積計をはじめ、各種メジュームびんや
ディスポーザブル試験管など幅広い製品が対象です。

キャンペーン期間：2025.10.1 (水) ～ 2025.12.24 (水) 弊社受注分まで



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX メスフラスコ (JIS Class A、㊦ストッパー付)				
5640JIS-5	5	1	2,340	1,170
5640JIS-10	10	1	2,340	1,170
5640JIS-20	20	1	2,340	1,170
5640JIS-25	25	1	2,340	1,170
5640SJ-30	30	1	3,750	2,250
5640JIS-50	50	1	2,340	1,170
5640JIS-100	100	1	2,500	1,250
5640SJ-150	150	1	5,670	3,402
5640JIS-200	200	1	3,300	1,650
5640JIS-250	250	1	3,890	1,945
5640JIS-300	300	1	7,620	3,810
5640JIS-500	500	1	4,370	2,185
5640JIS-1L	1,000	1	5,310	2,655
5640JIS-2L	2,000	1	12,710	6,355
5640JIS-3L	3,000	1	27,730	16,638
5640JIS-5L	5,000	1	50,620	30,372
PYREX メスフラスコ (茶、JIS Class A、㊦ストッパー付)				
55640JIS-5	5	1	3,820	1,910
55640JIS-10	10	1	3,820	1,910
55640JIS-20	20	1	4,030	2,015
55640JIS-25	25	1	4,030	2,015
55640JIS-50	50	1	4,200	2,100
55640JIS-100	100	1	4,710	2,355
55640JIS-200	200	1	6,490	3,245
55640JIS-250	250	1	6,740	3,370
55640JIS-500	500	1	8,640	4,320
55640JIS-1L	1,000	1	9,540	4,770
55640JIS-2L	2,000	1	18,170	9,085
PYREX 台付メスフラスコ				
5640SJ-1	1	1	2,990	1,794
5640SJ-2	2	1	2,990	1,794
5640SJ-3	3	1	4,590	2,754
5640SJ-4	4	1	4,590	2,754

カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX メスシリンダー (JIS Class A、シルバーステイン目盛)				
3022JIS-5	5	1	1,530	765
3022JIS-10	10	1	1,530	765
3022JIS-20	20	1	1,720	860
3022JIS-25	25	1	2,090	1,045
3022JIS-50	50	1	2,220	1,110
3022JIS-100	100	1	2,610	1,305
3022JIS-200	200	1	3,280	1,640
3022JIS-250	250	1	3,530	1,765
3022JIS-300	300	1	5,580	2,790
3022JIS-500	500	1	6,020	3,010
3022JIS-1L	1,000	1	12,710	6,355
3022JIS-2L	2,000	1	17,590	8,795
PYREX 有栓メスシリンダー (JIS Class A、シルバーステイン目盛)				
3002JIS-5	5	1	3,010	1,505
3002JIS-10	10	1	3,140	1,570
3002JIS-20	20	1	3,820	1,910
3002JIS-25	25	1	4,160	2,080
3002JIS-50	50	1	4,300	2,150
3002JIS-100	100	1	5,430	2,715
3002JIS-200	200	1	5,850	2,925
3002JIS-250	250	1	6,160	3,080
3002JIS-300	300	1	10,670	5,335
3002JIS-500	500	1	12,010	6,005
3002JIS-1L	1,000	1	18,020	9,010



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX® ホールピペット (JIS Class A)				
7100JIS-XS1	0.1	10	16,400	8,200
7100JIS-XS2	0.2	10	16,140	8,070
7100JIS-XS3	0.3	10	16,140	8,070
7100JIS-XS4	0.4	10	16,140	8,070
7100JIS-XS	0.5	10	9,540	4,770
7100JIS-1	1	10	6,610	3,305
7100JIS-XS15	1.5	10	10,300	5,150
7100JIS-2	2	10	6,610	3,305
7100JIS-XS25	2.5	10	8,380	4,190
7100JIS-3	3	10	7,500	3,750
7100JIS-4	4	10	7,500	3,750
7100JIS-5	5	10	7,500	3,750
7100JIS-6	6	10	9,280	4,640
7100JIS-7	7	10	9,280	4,640
7100JIS-8	8	10	9,280	4,640
7100JIS-9	9	10	9,410	4,705
7100JIS-10	10	10	8,900	4,450
7100JIS-15	15	1	1,090	545
7100JIS-20	20	1	1,110	555
7100JIS-25	25	1	1,280	640
7100JIS-30	30	1	1,910	955
7100JIS-40	40	1	2,090	1,045
7100JIS-50	50	1	2,060	1,030
7100JIS-100	100	1	3,300	1,650
7100JIS-200	200	1	6,790	3,395



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX カルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)				
7105J-1	1	10	5,840	2,920
7105J-2	2	10	5,840	2,920
7105J-5	5	10	7,500	3,750
7105J-10	10	10	9,660	4,830
7105J-20	20	1	1,960	980
PYREX ショーティーカルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)				
7105J-1SL	1	10	3,820	1,910
7105J-2SL	2	10	4,320	2,160
7105J-5SL	5	10	5,340	2,670
7105J-10SL	10	10	6,090	3,045
7105J-20SL	20	10	6,740	3,370
7105J-25SL	25	10	8,510	4,255
7105J-50SL	50	10	13,210	6,605



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX メスピペット (JIS Class A、普通目盛)				
7065JIS-1	1	10	5,700	2,850
7065JIS-2	2	10	5,950	2,975
7065JIS-3	3	10	7,000	3,500
7065JIS-5	5	10	7,250	3,625
7065JIS-10	10	10	9,280	4,640
7065JIS-20	20	1	1,780	890
7065JIS-25	25	1	2,670	1,335
PYREX メスピペット (JIS Class A、先端目盛)				
7085JIS-1	1	10	5,720	2,860
7085JIS-2	2	10	5,970	2,985
7085JIS-3	3	10	7,000	3,500
7085JIS-5	5	10	7,250	3,625
7085JIS-10	10	10	9,280	4,640
7085JIS-20	20	1	1,780	890
7085JIS-25	25	1	2,670	1,335
7085JIS-50	50	1	4,200	2,100

トレーサビリティ証明書

JIS 規格の製品については、トレーサビリティ証明書を発行することができます。

カタログ番号	内容	メーカー希望 小売価格 (円)
JIS-CERTS	証明書一式： 体系図、JIS 規格ガラス体積計のトレー サビリティ証明書、器物の校正証明書	10,000

ご依頼方法など詳しくはこちらをご覧ください。
<https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/products/glassware/jis-certificate.html>



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX 駒込ピペット				
7107J-1	1	10	5,470	2,735
7107J-2	2	10	5,590	2,795
7107J-3	3	10	6,240	3,120
7107J-5	5	10	8,380	4,190
7107J-10	10	10	10,800	5,400
7107J-20	20	10	21,340	10,670



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX® 広口メジュームびん				
1395-25	25	10	13,310	6,655
1395-50	50	10	13,310	6,655
1395-100	100	10	13,310	6,655
1395-250	250	10	15,400	7,700
1395-500	500	10	22,550	11,275
1395-1L	1,000	10	30,690	15,345
1395-2L	2,000	10	97,460	48,730
1395-5L	5,000	1	21,340	10,670
1395-10L	10,000	1	50,490	25,245



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX 広口メジュームびん 赤耐熱キャップ付				
1395-100HTC	100	10	27,610	13,805
1395-250HTC	250	10	29,370	14,685
1395-500HTC	500	10	36,410	18,205
1395-1LHTC	1,000	10	44,880	22,440
1395-2LHTC	2,000	10	112,090	56,045
1395-5LHTC	5,000	1	23,100	11,550



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX 広口メジュームびん (角型)				
1396-100	100	10	16,830	8,415
1396-250	250	10	19,580	9,790
1396-500	500	10	24,420	12,210
1396-1L	1,000	10	33,440	16,720



カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX スリムラインストレージボトル				
1399-125	125	4	6,380	3,190
1399-250	250	4	7,260	3,630
1399-500	500	4	10,460	5,230
1399-1L	1,000	4	13,320	6,660





カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
PYREX 広口メジュームびん (茶)				
51395-25	25	4	10,380	5,190
51395-50	50	4	10,380	5,190
51395-100	100	4	12,340	6,170
51395-250	250	4	15,080	7,540
51395-500	500	4	17,280	8,640
51395-1L	1,000	4	25,220	12,610
51395-2L	2,000	4	53,360	26,680
51395-5L	5,000	1	49,010	24,505



カタログ 番号	容量範囲 (mL)	ネジ サイズ *	入数	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
Corning® ボトルトッピングディスペンサー					
6840	0.25 - 2.5	GL 32	1	48,600	34,020
6841	0.5 - 5	GL 32	1	48,600	34,020
6842	1 - 10	GL 32	1	48,600	34,020
6843	2.5 - 25	GL 45	1	64,800	45,360
6844	5 - 50	GL 45	1	69,500	48,650
6845	10 - 100	GL 45	1	88,000	61,600

* 直径の異なる4種類のアダプターが付属します
(2.5 ~ 10 mL モデル用付属アダプター: A25、A28、A40、A45、25 ~ 100 mL モデル用付属アダプター: A25、A28、A38、A45/32)。

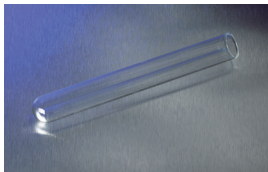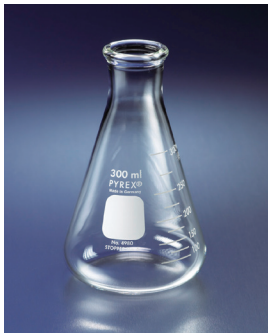

カタログ番号	容量 (mL)	バック入数	ケース入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	小口バック カタログ番号 *	小口バック メーカー希望 小売価格 (円)	小口バック キャンペーン 価格 (円)
PYREX® ビーカー								
—	10	12				1000-10-P	7,920	3,492
—	20	12				1000-20-P	7,920	4,752
—	30	12				1000-30-P	7,920	4,752
—	50	12				1000-50-P	6,300	3,780
1000-100	100	12	48	23,280	13,968	1000-100-P	5,820	3,492
1000-150	150	12	48	25,440	15,264	1000-150-P	6,360	3,816
1000-250	250	12	48	26,640	15,984	1000-250-P	6,660	3,996
1000-400	400	12	48	32,160	19,296	1000-400-P	8,040	4,824
1000-600	600	6	36	36,180	21,708	1000-600-P	6,030	3,618
1000-800	800	6	24	33,480	20,088	1000-800-P	8,370	5,022
1000-1L	1,000	6	24	46,800	28,080	1000-1L-P	11,700	7,020
1000-2L	2,000	4	8	38,000	22,800	1000-2L-P	19,000	11,400
1000-3L	3,000	1	6	45,210	27,126	—		
1000-4L	4,000	1	6	77,760	46,656	—		

PYREX ビーカー (日本仕様)**								
1000J-10	10	12	48	31,680	19,008	1000J-10-P	7,920	4,752
1000J-20	20	12	48	31,680	19,008	1000J-20-P	7,920	4,752
1000J-30	30	12	48	31,680	19,008	1000J-30-P	7,920	4,752
1000J-50	50	12	48	25,200	15,120	1000J-50-P	6,300	3,780
1000J-100	100	12	48	22,080	13,248	1000J-100-P	5,520	3,312
1000J-200	200	12	48	25,680	15,408	1000J-200-P	6,420	3,852
1000J-300	300	12	48	30,960	18,576	1000J-300-P	7,740	4,644
1000J-500	500	6	36	34,920	20,952	1000J-500-P	5,820	3,492

PYREX 三角フラスコ								
4980-10	10	—	12	12,060	7,236	—		
4980-25	25	12	48	48,000	28,800	—		
4980-50	50	12	48	36,720	22,032	4980-50-P	9,180	5,508
4980-125	125	12	48	36,720	22,032	4980-125-P	9,180	5,508
4980-250	250	12	48	38,400	23,040	4980-250-P	9,600	5,760
4980-300	300	12	48	45,840	27,504	4980-300-P	11,460	6,876
4980-500	500	6	36	50,220	30,132	4980-500-P	8,370	5,022
4980-1L	1,000	6	24	53,760	32,256	4980-1L-P	13,440	8,064
4980-2L	2,000	1	8	55,880	33,528	—		
4980-4L	4,000	1	4	45,740	27,444	—		
4980-6L	6,000	1	4	98,020	58,812	—		

* 小口バックはバック単位の販売になります。
** 製品番号の容量表記と最大目盛り同じ仕様です。
※小口バックは、在庫なくなり次第販売中止です。在庫がなくなった時点でご購入いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX ディスポーザブル ガラス試験管				
99445-10	4	1,000	12,100	6,050
99445-12	6	1,000	13,320	6,660
99445-13	10	1,000	17,380	8,690
99445-16	15	1,000	21,340	10,670
99445-16X	19	1,000	25,420	12,710
99445-16XX	23	1,000	27,940	13,970
99445-18	28	500	16,720	8,360
99445-20	36	500	22,770	11,385
PYREX ディスポーザブル ガラス試験管 (肉厚タイプ)				
99445-12HW	6	1,000	17,380	8,690

在庫限り特別価格

カタログ番号	容量 (mL)	バック入数	ケース入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
PYREX ビーカー					
1000-10	10	12	48	31,680	17,424
1000-20	20	12	48	31,680	17,424

CORNING

総販売元
コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階
Tel : 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

・ 価格は 2025 年 10 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
All other trademarks are the property of their respective owners.
・ 保証・免責事項: 特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試験です。
診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。