

OPTICAL CABLES


USB 3.Optical™ Cables

Optical Cables by Corning の The Brilliance of Light™ は、遠距離のコンピュータやデバイスへの高速な接続を実現します。細くて軽量、そして高強度の Optical Cables by Corning は、曲げ、外圧、折れにも強く自在な使用が可能です。

(本製品は自己給電型のコンピュータ周辺機器専用です。)

- 5 Gb/s 秒のデータ転送速度
- ほとんどの USB 3.0 および USB 2.0 デバイスに対応
- 極細、「曲げ半径0」のケーブル
- 外部電源なしで USB デバイスまで延長可能
- ホットスワップ可能
- 過電流保護機能を内蔵

接続図

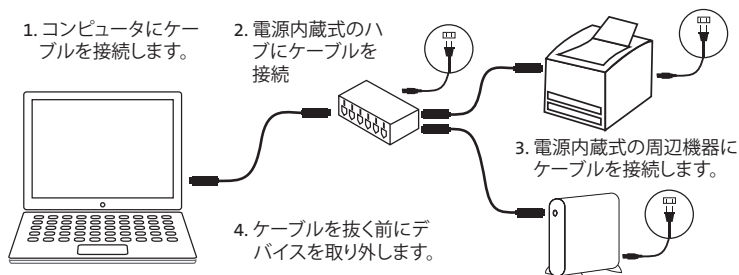

部品番号

説明

AOC-ACS2CVA010MAN	USB 3.Optical Cable, A プラグ - A レセプタクル、10 m
AOC-ACS2CVA015MAN	USB 3.Optical Cable, A プラグ - A レセプタクル、15 m
AOC-ACS2CVA030MAN	USB 3.Optical Cable, A プラグ - A レセプタクル、30 m
AOC-ACS2CVA050MAN	USB 3.Optical Cable, A プラグ - A レセプタクル、50 m



長い

細い

軽い

強い

同等の銅ケーブルと比較。

仕様

距離

コンピュータ/ホストとデバイス間: 最大 50 m/165 フィート

コネクタ

タイプ A プラグ - タイプ A レセプタクル

環境

動作温度: 0°~45°C (32°~113°F)

コンプライアンス

電磁波放射: FCC Class (B)、CE

規制: RoHS、UL 758、AWM VW-1

最大ケーブル抗張力: 33 lbs

目の安全: クラス 1 レーザー製品 (IEC 60825-1 準拠)

UL 認証マーク: 安全要件 - カテゴリ AOC に対応

発売されているケーブル長

10 m/33 フィート

15 m/50 フィート

30 m/100 フィート

50 m/165 フィート

www.OpticalCablesByCorning.com

接続性の未来は Optical Cables by Corning から始まります。

Corning Optical Communications LLC • PO Box 489 • Hickory, NC 28603-0489 USA
800-743-2675 • www.OpticalCablesByCorning.com

Corning Optical Communications は、予告なしに Corning Optical Communications 製品の機能や仕様を改良、拡張、および変更できる権利を有しています。このデバイスは FCC 規則 Part 15 に準拠しています。このケーブルは、USB 2.0 および 3.0 インターフェイスを使用するデバイスに対応するように設計されています。2007 年 6 月 24 日付け Laser Notice No. 50 に準ずることによる逸脱を除く 21 CFR 1040.10 および 1040 の規定に準拠しています。ただし、USB-IF では光ファイバー通信の仕様をまだ開発していません。ケーブルで供給される電力は限られています。充電装置には適していません。Corning Optical Communications の商標の一覧は、www.corning.com/opcomm/trademarks に記載されています。他のすべての商標は各所有者が保有するものです。Corning Optical Communications は ISO 9001 認証を取得しています。© 2014, 2015 Corning Optical Communications. All Rights Reserved. Published in the USA. CNT-009-A4-JP / 5月 2015年 2月

by **CORNING™**